

D-SUB METALLGEHÄUSE

seitlicher Kabeleingang – Kabeldurchmesser 4-13 mm




RoHS compliant – CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784

BESCHREIBUNG


- Zinkdruckgusshaube, EMI/RFI störstrahlsicher
- Zugentlastung aus Kunststoff
- Befestigung:
Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC oder M3
- Gehäuseoberfläche vernickelt
- Dämpfung: > 40 dB zwischen 30 MHz und 1 GHz
- Crimpflansch und Crimpbacken auf Anfrage lieferbar
- als Einzel- oder Mengenpack lieferbar

PRODUKTZEICHNUNG

9-polig

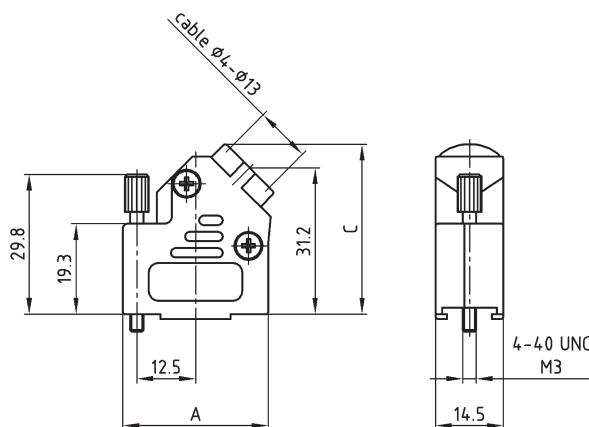

15-37-polig

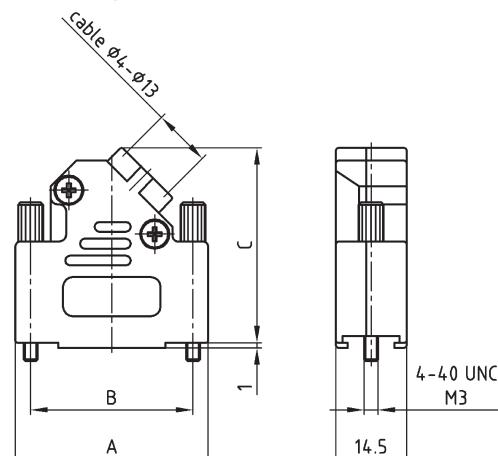

BESTELLDATEN

D-SUB METALLGEHÄUSE – SEITLICHER KABELEINGANG

Polzahl	Ausführung	Bestellnummer
09	Rändelschraube 4-40 UNC	165 X 02689 X
15	Rändelschraube 4-40 UNC	165 X 02699 X
25	Rändelschraube 4-40 UNC	165 X 02709 X
37	Rändelschraube 4-40 UNC	165 X 02719 X

D-SUB METALLGEHÄUSE – SEITLICHER KABELEINGANG

No. of pos.	A	B	C
09	31.00		36.20
15	39.50	33.30	40.20
25	53.20	47.00	40.20
37	69.70	63.50	40.20

Auch in Einzelverpackung lieferbar – Für Lieferung in Einzelverpackung (Polybeutel) Artikelnummer am Ende mit „E“ ergänzen.