


D-SUB KUNSTSTOFFGEHÄUSE

gerader Kabeleingang – 9-50 polig – großer Innenraum

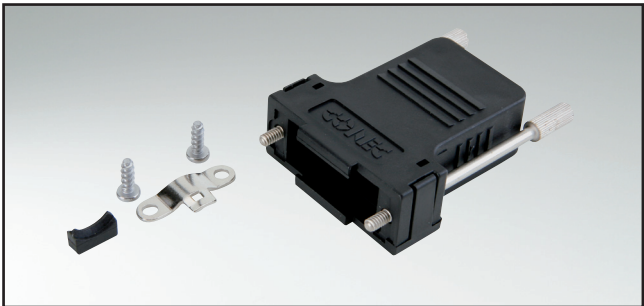


RoHS compliant – CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784

BESCHREIBUNG


- geeignet für Combination D-SUB Steckverbinder
- großer Innenraum für Crimp-, Hochstrom-, Koaxialkontakte
- Material:
 - Kunststoffhaube schwarz: Polyester, UL 94 V-0
 - Kunststoffhaube metallisiert: ABS, UL 94 V-0
- Befestigung:
 - Rändelschraube 4-40 UNC oder M3
 - kurze Schlitzschraube 4-40 UNC oder M3
- als Einzel- oder Mengenpack lieferbar

PRODUKTZEICHNUNG



kurze Schlitzschraube

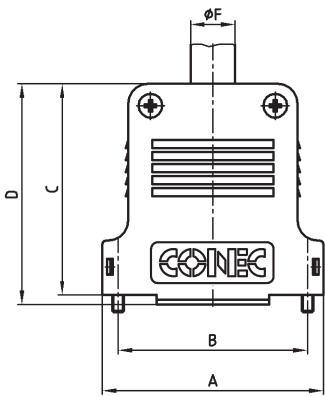

Rändelschraube

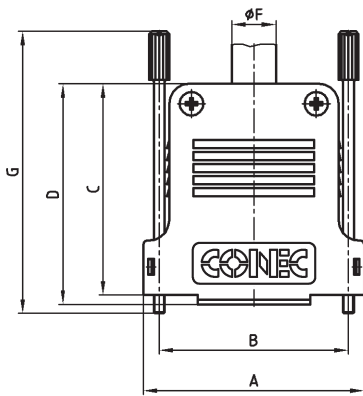

Kabeltülle

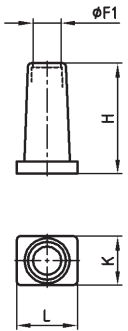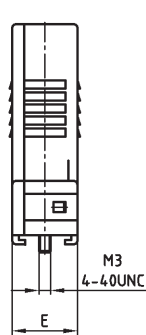

No. of pos.	A	B	C	D	E	Ø F	Ø F1	G	H	K	L
09	32.90	25.00	39.50	41.80	16.30	11.00	5.00	60.00	24.50	11.20	11.20
15	41.20	33.30	45.50	47.80	16.30	11.00	5.00	60.00	24.50	11.20	11.20
25	54.90	47.00	52.50	54.80	16.30	12.00	7.00	70.00	27.50	12.20	15.00
37	71.40	63.50	55.50	57.80	18.70	15.00	7.00	70.00	27.50	12.20	15.00
50	69.00	61.10	55.00	57.80	19.50	14.00	9.30	70.00	29.20	15.00	20.00

BESTELLDATEN

D-SUB KUNSTSTOFFGEHÄUSE SCHWARZ		
Polzahl	Ausführung	Bestellnummer
09	kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 13369 X
15	kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 13379 X
25	kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 13389 X
37	kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 13399 X
50	kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 13409 X
09	kurze Schlitzschraube M3	165 X 14509 X
15	kurze Schlitzschraube M3	165 X 14519 X
25	kurze Schlitzschraube M3	165 X 14529 X
37	kurze Schlitzschraube M3	165 X 14539 X
50	kurze Schlitzschraube M3	165 X 14549 X
09	Rändelschraube 4-40 UNC	165 X 03309 A
15	Rändelschraube 4-40 UNC	165 X 03319 A
25	Rändelschraube 4-40 UNC	165 X 03329 A
37	Rändelschraube 4-40 UNC	165 X 03339 A
50	Rändelschraube 4-40 UNC	165 X 03349 A
09	Rändelschraube M3	165 X 03359 A
15	Rändelschraube M3	165 X 03369 A
25	Rändelschraube M3	165 X 03379 A
37	Rändelschraube M3	165 X 03389 A
50	Rändelschraube M3	165 X 03399 A

D-SUB KUNSTSTOFFGEHÄUSE METALLISIERT		
Polzahl	Ausführung	Bestellnummer
09	kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 13469 X
15	kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 13479 X
25	kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 13489 X
37	kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 13499 X
50	kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 13509 X
09	kurze Schlitzschraube M3	165 X 14609 X
15	kurze Schlitzschraube M3	165 X 14619 X
25	kurze Schlitzschraube M3	165 X 14629 X
37	kurze Schlitzschraube M3	165 X 14639 X
50	kurze Schlitzschraube M3	165 X 14649 X

KABELTÜLLE		
Polzahl	Ausführung	Bestellnummer
09/15	Kabeltülle für 9- und 15-polige Haube	795-907600
25/37	Kabeltülle für 25- und 37-polige Haube	795-907700
50	Kabeltülle für 50-polige Haube	795-907800

Auch in Einzelverpackung lieferbar – Für Lieferung in Einzelverpackung (Polybeutel) Artikelnummer am Ende mit „E“ ergänzen.