

D-SUB SCHUTZKAPPE – IP67

Metall-Ausführung – geschirmt – 9-50 polig –
für Gehäusegröße 1-5 – Befestigungsschraube




RoHS compliant


BESCHREIBUNG

- IP67 Schutzkappe mit Dichtung
- EMI/RFI - Schutz
- Material: Stahl, verzinkt
- Montageart:
- mit M3 oder 4-40 UNC Clip und Edelstahlschraube

BUCHSENLEISTE

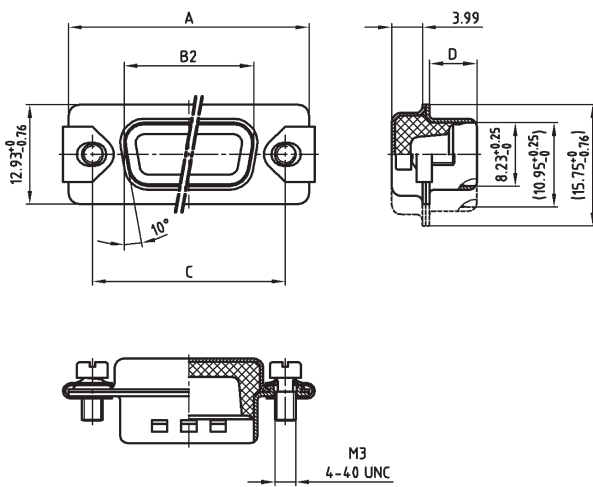

STIFBLEISTE

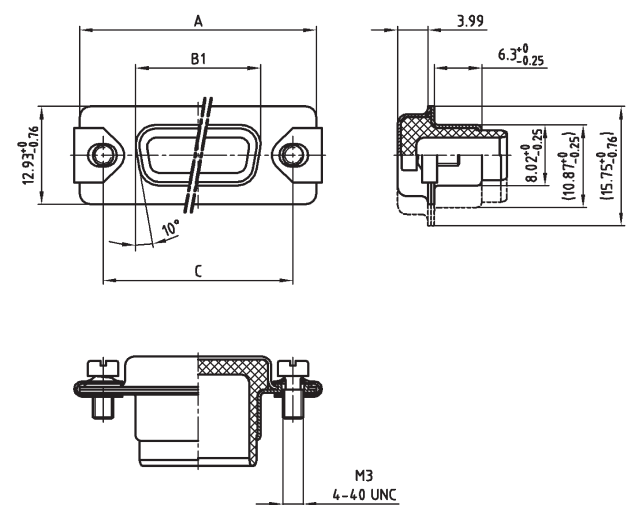

Dim. in (..) = 50-pol.

No. of pos.	A-0.76	B1+0.25	B2-0.25	C	D-0.3
09	31.19	16.46	16.79	25.00	6.12
15	39.52	24.79	25.12	33.30	6.12
25	53.42	38.50	38.84	47.04	5.99
37	69.70	54.96	55.30	63.50	5.99
50	67.31	52.55	52.68	61.10	5.99

BESTELLDATEN

SCHUTZKAPPE FÜR BUCHSENLEISTE IP67			SCHUTZKAPPE FÜR STIFBLEISTE IP67		
Polzahl	Ausführung	Bestellnummer	Polzahl	Ausführung	Bestellnummer
09	Metall; Schraubbefestigung M3 und Clip	165 X 16619 X	09	Metall; Schraubbefestigung M3 und Clip	165 X 16669 X
15	Metall; Schraubbefestigung M3 und Clip	165 X 16629 X	15	Metall; Schraubbefestigung M3 und Clip	165 X 16679 X
25	Metall; Schraubbefestigung M3 und Clip	165 X 16639 X	25	Metall; Schraubbefestigung M3 und Clip	165 X 16689 X
37	Metall; Schraubbefestigung M3 und Clip	165 X 16649 X	37	Metall; Schraubbefestigung M3 und Clip	165 X 16699 X
50	Metall; Schraubbefestigung M3 und Clip	165 X 16659 X	50	Metall; Schraubbefestigung M3 und Clip	165 X 16709 X
09	Metall; Schraubbefestigung 4-40 UNC und Clip	165 X 14719 X	09	Metall; Schraubbefestigung 4-40 UNC und Clip	165 X 14769 X
15	Metall; Schraubbefestigung 4-40 UNC und Clip	165 X 14729 X	15	Metall; Schraubbefestigung 4-40 UNC und Clip	165 X 14779 X
25	Metall; Schraubbefestigung 4-40 UNC und Clip	165 X 14739 X	25	Metall; Schraubbefestigung 4-40 UNC und Clip	165 X 14789 X
37	Metall; Schraubbefestigung 4-40 UNC und Clip	165 X 14749 X	37	Metall; Schraubbefestigung 4-40 UNC und Clip	165 X 14799 X
50	Metall; Schraubbefestigung 4-40 UNC und Clip	165 X 14759 X	50	Metall; Schraubbefestigung 4-40 UNC und Clip	165 X 14809 X