

D-SUB ABSCHIRMKAPPE

Metall-Ausführung – geschirmt – 9-50 polig –
für Gehäusegröße 1-5 – Befestigungsschraube




RoHS compliant


BESCHREIBUNG

- Abschirmkappe zum Schutz vor EMI/RFI
- Material: Stahl, verzinkt
- Montageart:
mit Clip und Schraube 4-40 UNC

BUCHSENLEISTE

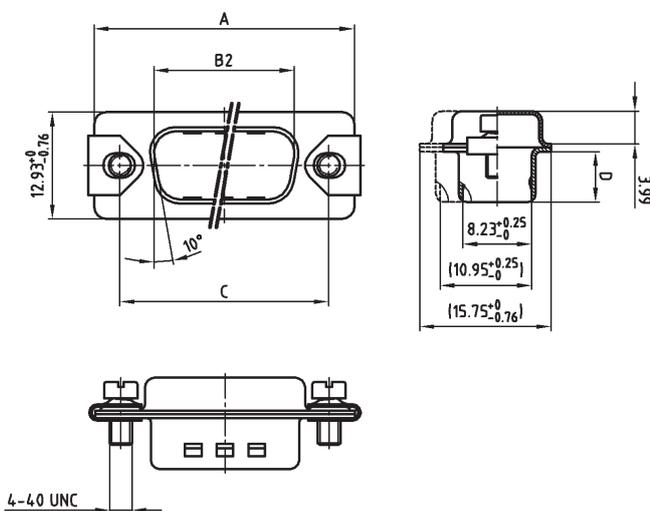

STIFTLISTE

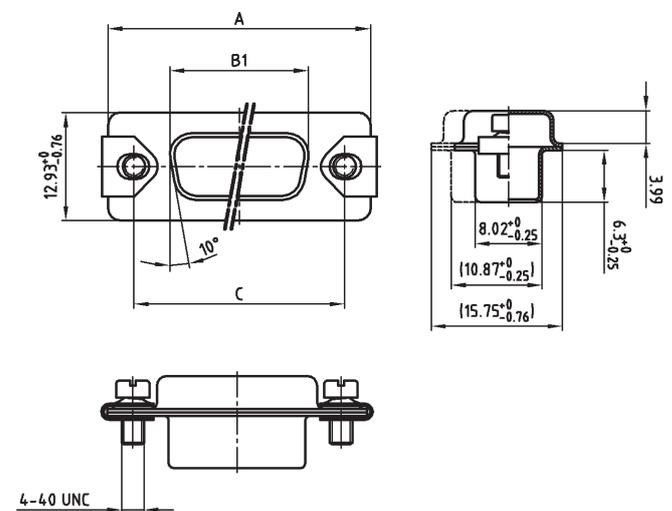

Dim. in (..) = 50-pol.

No. of pos.	A-0.76	B1-0.25	B2-0.25	C	D-0.3
09	31.19	16.46	16.79	25.00	6.12
15	39.52	24.79	25.12	33.30	6.12
25	53.42	38.50	38.84	47.04	5.99
37	69.70	54.96	55.30	63.50	5.99
50	67.31	52.55	52.68	61.10	5.99

BESTELLDATEN

ABSCHIRMKAPPE FÜR BUCHSENLEISTE		
Polzahl	Ausführung	Bestellnummer
09	Metall; Schraubbefestigung 4-40 UNC und Clip	165 X 16719 X
15	Metall; Schraubbefestigung 4-40 UNC und Clip	165 X 16729 X
25	Metall; Schraubbefestigung 4-40 UNC und Clip	165 X 16739 X
37	Metall; Schraubbefestigung 4-40 UNC und Clip	165 X 16749 X
50	Metall; Schraubbefestigung 4-40 UNC und Clip	165 X 16759 X

ABSCHIRMKAPPE FÜR STIFTLISTE		
Polzahl	Ausführung	Bestellnummer
09	Metall; Schraubbefestigung 4-40 UNC und Clip	165 X 16769 X
15	Metall; Schraubbefestigung 4-40 UNC und Clip	165 X 16779 X
25	Metall; Schraubbefestigung 4-40 UNC und Clip	165 X 16789 X
37	Metall; Schraubbefestigung 4-40 UNC und Clip	165 X 16799 X
50	Metall; Schraubbefestigung 4-40 UNC und Clip	165 X 16809 X