

Rauchwarnmelder zur Drahtvernetzung

Ei650iC

10-Jahres-Batterie


AudioLINK-Funktion



Abmessungen

Breite	115 mm
Länge	115 mm
Tiefe	50 mm
Gewicht	185 g

Hinweis: Der Melder ist kompatibel zu den Montageplatten aller batteriebetriebenen Rauchwarnmelder von Ei Electronics.

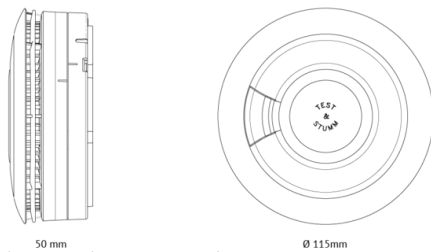

Eigenschaften

Einsatztemperatur	-10 bis +40°C
Lagertemperatur	-10 bis +40°C
Sensortyp	photoelektrischer Sensor
Signalgeber	piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck	85 dB(A) in 3 m Abstand
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Schutzgrad	IP20
Überwachungsbereich	≤ 60 m²
Stromversorgung	3V-Lithiumbatterie
Batterielebensdauer	mind. 10 Jahre
Gehäusefarbe	rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial	Kunststoff, UL94 HB klassifiziert

Vernetzung

Draht	31 Geräte bei max. 250m Leitungslänge und 50 Ohm Leitungswiderstand zw. zwei Geräten
Funk	31 Geräte (bis zu 12 Melder empfohlen)
Hinweis	Entweder Funk- oder Drahtvernetzung. Hybride Vernetzung nicht möglich.

Qualität

Normen / Standards	EN 14604:2005 / AC:2008; vfdb 14/01:2010; CE; Q-Label
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie

