

Rauchwarnmelder zur Funkvernetzung

Ei650iW

10-Jahres-Batterie


AudioLINK-Funktion



Abmessungen

Breite	115 mm
Länge	115 mm
Tiefe	50 mm
Gewicht	185 g

Hinweis: Der Melder ist kompatibel zu den Montageplatten aller batteriebetriebenen Rauchwarnmelder von Ei Electronics.

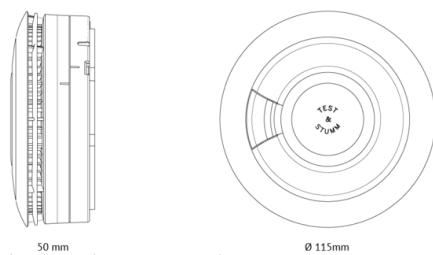

Eigenschaften

Einsatztemperatur	-10 bis +40°C
Lagertemperatur	-10 bis +40°C
Sensortyp	photoelektrischer Sensor
Signalgeber	piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck	85 dB(A) in 3 m Abstand
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Schutzgrad	IP20
Überwachungsbereich	≤ 60 m²
Stromversorgung	3V-Lithiumbatterie
Batterielebensdauer	mind. 10 Jahre
Gehäusefarbe	rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial	Kunststoff, UL94 HB klassifiziert

Vernetzung

Funk	31 Geräte (bis zu 12 Melder empfohlen)
------	--

Qualität

Normen / Standards	EN 14604:2005 / AC:2008; vfdb 14/01:2010; CE; Q-Label
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie

