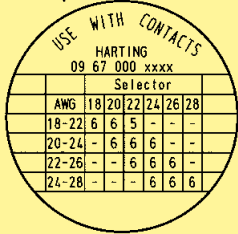


Werkzeuge für die Crimptechnik – D-Sub-M

Bezeichnung	Bestell-Nummer																												
Handcrimpzange für Signalkontakte	09 99 000 0501	 Bedruckung  Leiterquerschnitt AWG 18 – 28																											
Positionshülse (Bitte separat bestellen)	09 99 000 0531																												
Handcrimpzange für Hochstrom- kontakte	09 99 000 0509																												
Positionshülse für Messer- und Federkontakte. (Bitte separat bestellen)	09 99 000 0504																												
Positionshülse für Messerkontakte. (Bitte separat bestellen)	09 99 000 0522	<table><tr><th>Kontakt-Bestellnr.</th><th>Leiterquerschnitt</th><th>Werkzeugeinstellung</th></tr><tr><td>09 69 182 x420</td><td>AWG 16, 18, 20</td><td>3 für AWG 16, 2 für AWG 18 und AWG 20</td></tr><tr><td>09 69 282 x420</td><td>AWG 16, 18, 20</td><td>3 für AWG 16, 2 für AWG 18 und AWG 20</td></tr><tr><td>09 69 182 x421</td><td>AWG 12, 14</td><td>5 für AWG 12 und 4 für AWG 14</td></tr><tr><td>09 69 282 x421</td><td>AWG 12, 14</td><td>5 für AWG 12 und 4 für AWG 14</td></tr><tr><td>09 69 182 x422</td><td>AWG 10, 12</td><td>7 für AWG 10 und 6 für AWG 12</td></tr><tr><td>09 69 282 x422</td><td>AWG 10, 12</td><td>7 für AWG 10 und 6 für AWG 12</td></tr><tr><td>09 69 182 x423</td><td>AWG 8, 10</td><td>7 für AWG 8 und 6 für AWG 10</td></tr><tr><td>09 69 282 x423</td><td>AWG 8, 10</td><td>7 für AWG 8 und 6 für AWG 10</td></tr></table>	Kontakt-Bestellnr.	Leiterquerschnitt	Werkzeugeinstellung	09 69 182 x420	AWG 16, 18, 20	3 für AWG 16, 2 für AWG 18 und AWG 20	09 69 282 x420	AWG 16, 18, 20	3 für AWG 16, 2 für AWG 18 und AWG 20	09 69 182 x421	AWG 12, 14	5 für AWG 12 und 4 für AWG 14	09 69 282 x421	AWG 12, 14	5 für AWG 12 und 4 für AWG 14	09 69 182 x422	AWG 10, 12	7 für AWG 10 und 6 für AWG 12	09 69 282 x422	AWG 10, 12	7 für AWG 10 und 6 für AWG 12	09 69 182 x423	AWG 8, 10	7 für AWG 8 und 6 für AWG 10	09 69 282 x423	AWG 8, 10	7 für AWG 8 und 6 für AWG 10
Kontakt-Bestellnr.	Leiterquerschnitt	Werkzeugeinstellung																											
09 69 182 x420	AWG 16, 18, 20	3 für AWG 16, 2 für AWG 18 und AWG 20																											
09 69 282 x420	AWG 16, 18, 20	3 für AWG 16, 2 für AWG 18 und AWG 20																											
09 69 182 x421	AWG 12, 14	5 für AWG 12 und 4 für AWG 14																											
09 69 282 x421	AWG 12, 14	5 für AWG 12 und 4 für AWG 14																											
09 69 182 x422	AWG 10, 12	7 für AWG 10 und 6 für AWG 12																											
09 69 282 x422	AWG 10, 12	7 für AWG 10 und 6 für AWG 12																											
09 69 182 x423	AWG 8, 10	7 für AWG 8 und 6 für AWG 10																											
09 69 282 x423	AWG 8, 10	7 für AWG 8 und 6 für AWG 10																											
Positionshülse für Federkontakte. (Bitte separat bestellen)	09 99 000 0521	<table><tr><th>Kontakt-Bestellnr.</th><th>Leiterquerschnitt</th><th>Werkzeugeinstellung</th></tr><tr><td>09 69 182 x821</td><td>AWG 12, 14</td><td>5 für AWG 12 und 4 für AWG 14</td></tr><tr><td>09 69 282 x823</td><td>AWG 8, 10</td><td>7 für AWG 8 und 6 für AWG 10</td></tr></table>	Kontakt-Bestellnr.	Leiterquerschnitt	Werkzeugeinstellung	09 69 182 x821	AWG 12, 14	5 für AWG 12 und 4 für AWG 14	09 69 282 x823	AWG 8, 10	7 für AWG 8 und 6 für AWG 10																		
Kontakt-Bestellnr.	Leiterquerschnitt	Werkzeugeinstellung																											
09 69 182 x821	AWG 12, 14	5 für AWG 12 und 4 für AWG 14																											
09 69 282 x823	AWG 8, 10	7 für AWG 8 und 6 für AWG 10																											
Handcrimpzange für Koaxialkontakte Einlöt-/Crimpversion ¹⁾	09 99 000 0503	 																											
Crimpeinsatz (Bitte separat bestellen)	09 99 000 0508																												
Crimpeinsatz (Bitte separat bestellen)	09 99 000 0515	<table><tr><th>Kontakt-Bestell-Nummer</th><th>Kammer</th></tr><tr><td>09 69 181 x230 09 69 281 x230</td><td>B</td></tr><tr><td>09 69 181 x141 09 69 281 x141</td><td>C</td></tr><tr><td>09 69 181 x140 09 69 281 x140</td><td>B</td></tr></table>	Kontakt-Bestell-Nummer	Kammer	09 69 181 x230 09 69 281 x230	B	09 69 181 x141 09 69 281 x141	C	09 69 181 x140 09 69 281 x140	B																			
Kontakt-Bestell-Nummer	Kammer																												
09 69 181 x230 09 69 281 x230	B																												
09 69 181 x141 09 69 281 x141	C																												
09 69 181 x140 09 69 281 x140	B																												
Crimpeinsatz (Bitte separat bestellen)	09 99 000 0519	<table><tr><th>Kontakt-Bestell-Nummer</th><th>Kammer</th></tr><tr><td>09 69 181 x143 09 69 281 x143</td><td>A</td></tr></table> <table><tr><th>Kontakt-Bestell-Nummer</th><th>Kammer</th></tr><tr><td>09 69 181 x233 09 69 281 x233</td><td>B</td></tr></table>	Kontakt-Bestell-Nummer	Kammer	09 69 181 x143 09 69 281 x143	A	Kontakt-Bestell-Nummer	Kammer	09 69 181 x233 09 69 281 x233	B																			
Kontakt-Bestell-Nummer	Kammer																												
09 69 181 x143 09 69 281 x143	A																												
Kontakt-Bestell-Nummer	Kammer																												
09 69 181 x233 09 69 281 x233	B																												

¹⁾ Nur der Außenleiter ist gecrimpt (Innenleiter ist gelötet)