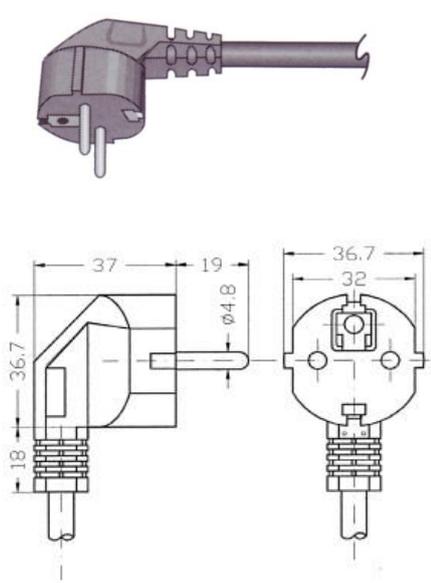
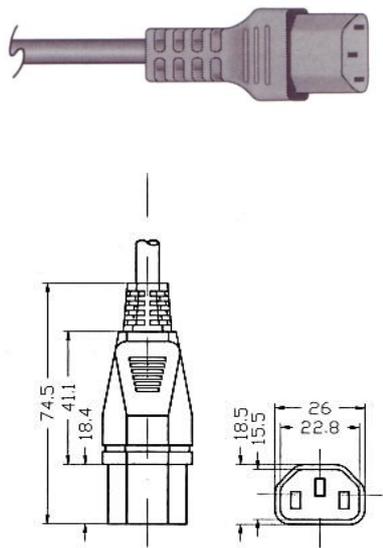


## Netzleitung mit Winkel-Schuko-Stecker und Zentral-Kaltgerätedose

### Artikelbeschreibung:

Zuleitung mit angespritztem Schuko-Winkelstecker Typ B1, mit doppeltem Schutzkontakt und Kaltgerätedose Typ D1

Erste Seite	Leitung	Zweite Seite
Schuko-Winkelstecker Typ B1 		Kaltgerätedose 10A Typ D1 
PVC-Schuko-Stecker der Schutzklasse I, IEC 884-1 (DIN 49441 R2) mit Knickschutz Belastung / Spannung: 16 A / 250 V		PVC-Dose der Schutzklasse I, EN 60320-1 / C13 mit Knickschutz, doppelt isoliert für T 65° C Belastung / Spannung: 10 A / 250 V
<b>Prüfzeichen:</b>  	<b>Prüfzeichen:</b> 	
<b>Artikelnummer:</b> Art.-Nr. 621535	<b>Leitung:</b> H05VV-F 3G0,75 schwarz	<b>Spezifikation:</b> 2000 +/- 30 mm
Art.-Nr. 621538	H05VV-F 3G1,00 schwarz	2500 +/- 40 mm
Art.-Nr. 621537	H05VV-F 3G0,75 grau RAL 7001	2000 +/- 30 mm
Art.-Nr. 621539	H05VV-F 3G1,00 grau RAL 7001	2500 +/- 40 mm
Art.-Nr. 621540	H05VV-F 3G1,00 schwarz	5000 +/- 75 mm
Art.-Nr. 621541	H05VV-F 3G1,00 grau RAL 7001	5000 +/- 75 mm