

Datenblatt für Artikel 2025X

HAZET Werkzeug-Halter 2025X



STAMMDATEN

GTIN	4000896010301
Herstellernummer	2025X
Type / Modell	2025X
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	1 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	76169990

Datenblatt für Artikel 2025X

BESCHREIBUNG

Universal-Klemmleisten

20 Klemmlaschen

Griffbereite Unterbringung von x-beliebigen Teilen

Grundkörper mit 2 Langlöchern

zum variablen Anschrauben, auch an Lochplatten

Jeweils 2 Klemmlaschen umfassen materialschonend jeden Gegenstand

Klemmlaschen aus öl- und kältebeständigem Kunststoff, flexibel, langlebig

Grundkörper aus eloxiertem Leichtmetall

Gesamtlänge: 440 mm

Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg

Gehört zu: 111/116HL, 0-174/151,

Universal-Klemmleisten

20 Klemmlaschen

Griffbereite Unterbringung von x-beliebigen Teilen

Grundkörper mit 2 Langlöchern

zum variablen Anschrauben, auch an Lochplatten

Jeweils 2 Klemmlaschen umfassen materialschonend jeden Gegenstand

Klemmlaschen aus öl- und kältebeständigem Kunststoff, flexibel, langlebig

Grundkörper aus eloxiertem Leichtmetall

Gesamtlänge: 440 mm

Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg

MERKMALE

PROFICLASS-5.1: Klemmhalter mit Kunststofflaschen (Lochplatte) (EAB414c007)

Anzahl der Aufnahmen

-

Breite

-


Durchmesser

-

BILDER



Datenblatt für Artikel 2025X

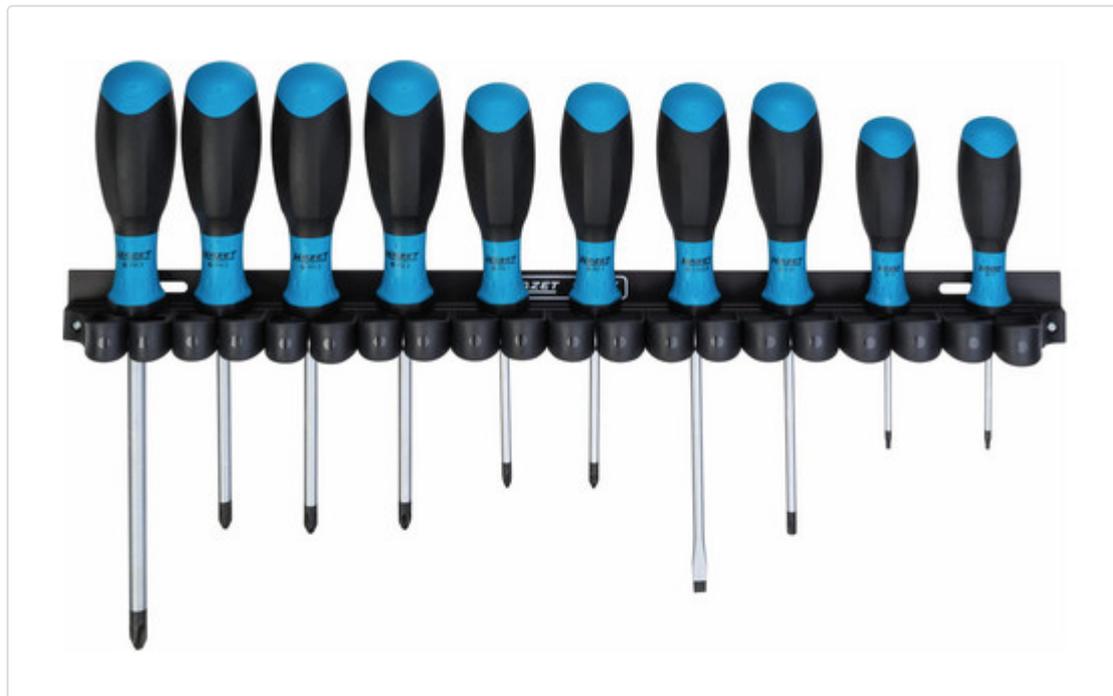

Datenblatt für Artikel 2025X



Datenblatt für Artikel 2025X

