

Schalter / Taster 20710... 20510... -

Bezeichnung:	Schalter Serie 10.000 / 20.000
---------------------	--------------------------------

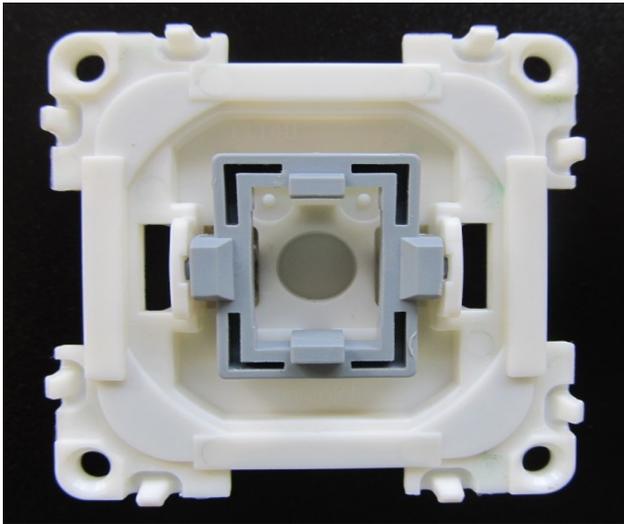
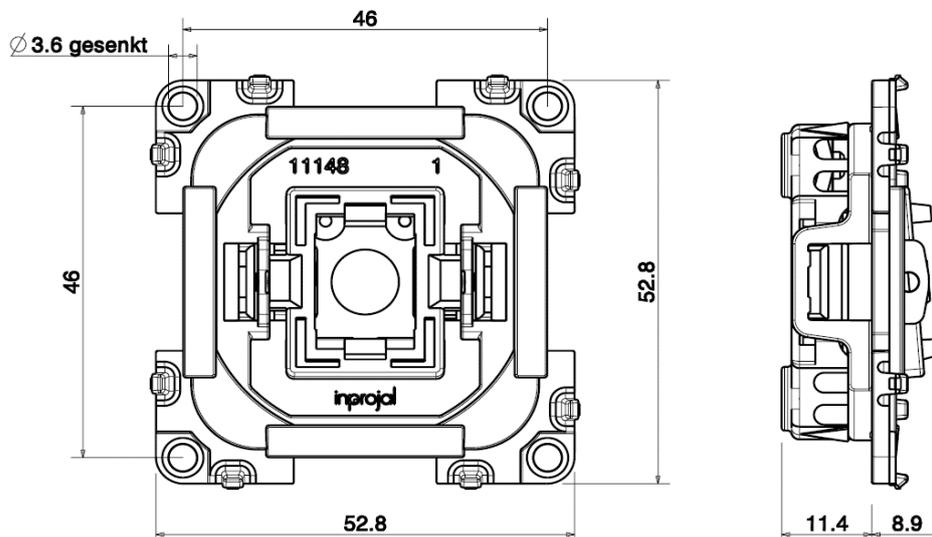
Merkmale Schalter:

Nennspannung:	250 V AC
Nennstrom	16 AX
Schutzart:	IP 20
Einbautiefe:	11 mm
el. Anschluss:	Schraubklemmen / Anzugsdrehmoment max. 0,8 Nm - wobei das Maximum langsam anzufahren ist
Approval:	DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1)

Merkmale Taster:

Nennspannung:	250 V AC
Nennstrom	16 A
Schutzart:	IP 20
Einbautiefe:	11 mm
Anschluss:	Schraubklemmen / Anzugsdrehmoment max. 0,8 Nm - wobei das Maximum langsam anzufahren ist
Approval:	DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1)

Artikelnummer 20.000	Bezeichnung
20710/1	SCHALTER AUS 1-POL 16A /250V 11MM
20710/5	SERIEN-SCHALTER 16A/250V 11MM
20710/6	WECHSELSCHALTER 16A/250V 11MM
20510	TASTER 1 SCHLIEßER 16A/250V 11MM
20510D	SERIEN-TASTER, 16A/250V 11MM

Abbildung**Maßskizze**

Datenblatt Flächenwippe 10000 - Serie 10.000

Bezeichnung: Flächenwippe Serie 10.000

Oberfläche: Farbe weiß - strukturiert
 Farbe schwarz - strukturiert
 Farbe grau- strukturiert
 Farbe braun- strukturiert
 Farbe SMS mattglanz - strukturiert
 Farbe GMS mattglanz glatt
 Farbe GHS hochglanz glatt

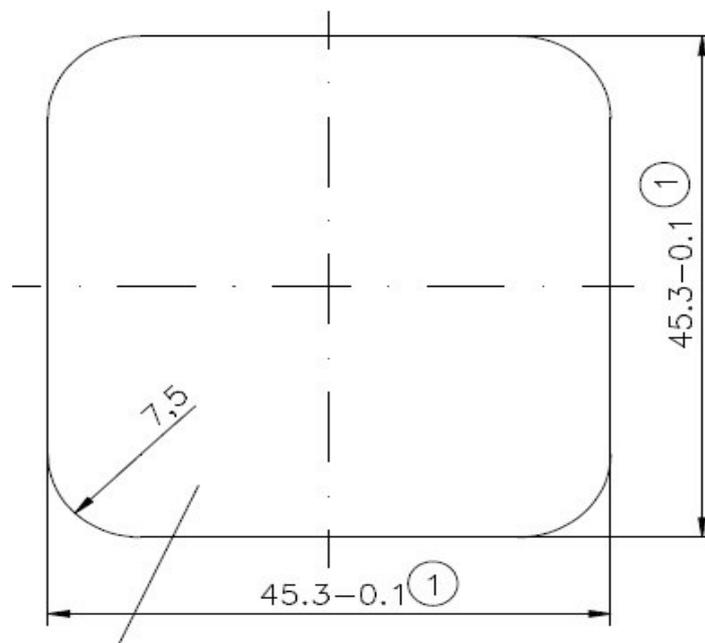
elektr. Anschluss: -

Zertifikat(e): Zubehör zu Schalter / Taster

Produktbezeichnung inprojal: Flächenwippe Serie 10.000

Bestellnummern: 10000W
 10000SCH
 10000G
 10000BR
 10000GHS
 10000GMS
 10000SMS

Zeichnungen



Beschreibung

Für Schalter/Taster im System 10.000.

Bilder:

