
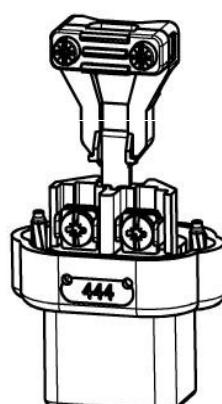
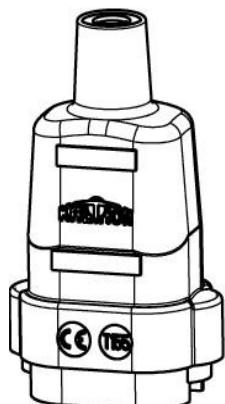
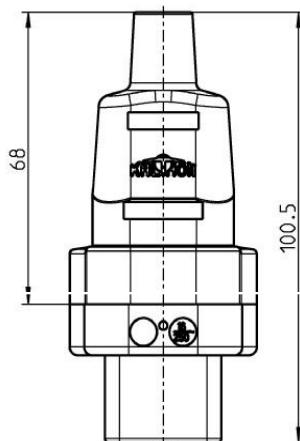


Datenblatt / Datasheet

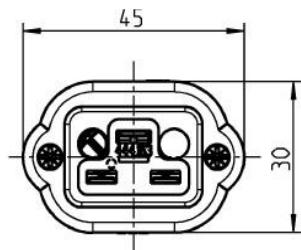

Kaltgerätesteckdose T 70, mit Schutzkontakt .

ähnl. EN 60 320, Normblatt C19. Für Kaltgeräte
bis 70 °C. Hergestellt aus Perbunan.

Perbunan made socket outlet for appliances
with working temperatures up to 70 °C. With
protective contact system.

Typ: 444 Gu
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 16A
Rated current:

Bauart: ähnl. EN 60 320,C 19
According to:

Schutzart: IP xx
IP-Code

Anschlüsse: Schraubklemmen
Type of Terminals: Screw terminals

Kontakte: CuZn 37
Material of Terminals:

Kontakträger: NBR
Carrying parts: Nitrilbutadienrubber

Gehäuse: NBR
Cover: Nitrilbutadienrubber

Approbationen: keine
Certified by:

Anmerkung: —
Annotation:

RoHs Konformität: Ja
RoHs Compliance: yes

Ce Kennzeichnung: Ce
Marking: Ja
yes

Altgeräterichtlinie:
WEEE Nicht zutreffend
Not applicable