


# E-DAT Industry RJ45 field jack insert

- Cat.6A, 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
- Versionen für Beschaltung nach TIA-A, TIA-B oder PROFINET
- 8-adriger feldkonfektionierbares RJ45-Modul; kein Spezialwerkzeug nötig
- AWG 27/7 - 22/7; AWG 24/1 - 22/1 möglich
- keine ausladenden Konturen
- 2 x FS 2,8 mm Erdanschluss für Potenzialausgleich auf der Kabelseite
- erhöhte Vibrations- und Schockfestigkeit durch 4 Federn an den Schirmblechen
- in Verbindung mit Flansch Var. 1, 4, 5 und 14 einsetzbar mit Schutzart IP67
- in Verbindung mit der Universal Prüfbuchse einsetzbar mit Schutzart IP65
- besteht aus nur 2 Teilen, einfach zu konfektionieren
- robustes Zinkdruckgussgehäuse
- problemlos wiederanschließbar



[Bild vergrößern](#)

## Funktionsabbildungen

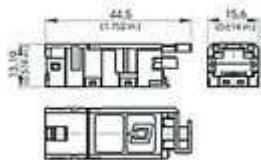

Katalog-  
Maßzeichnung

## Artikel

### Bestell-Nr

**1401100810MI**

Ausführung

8(8) TIA-A

Preisgruppe

TAE

EAN-Nr

4250184114277

Downloads

Ausschreibungstext 1401100810MI Word  
(doc, 29 KB)

[download](#)

Ausschreibungstext 1401100810MI Txt  
(txt, 1,15 KB)

[download](#)

### Bestell-Nr

**1401800810MI**

Ausführung

8(8) TIA-B

Preisgruppe

TAE

EAN-Nr

4250184116578

Downloads

Ausschreibungstext 1401800810MI Word  
(doc, 26 KB)

[download](#)

Ausschreibungstext 1401800810MI Txt  
(txt, 1,16 KB)

[download](#)

### Bestell-Nr

**1401900810MI**

Ausführung

Profinet

Preisgruppe

TAE

EAN-Nr

4250184116561