

NJ3FP6C



Verriegelbare 6.35 mm Einbaulinkenbuchse mit vernickeltem Gehäuse und Silber beschichteten Kontakten.

TECHNISCHE DATEN

Elektrisch

Durchgangswiderstand:

- initial: $< 6 \text{ m}\Omega$

- nach LEBENSTEST: $< 15 \text{ m}\Omega$

Isolationswiderstand:

- initial: $> 2 \text{ G}\Omega$

- nach Feuchtetest: $\geq 1 \text{ G}\Omega$

Durchschlagfestigkeit: 1.5 kV dc

Nennstrom: 10 A

Mechanisch

Lebensdauer: > 10000 Steckzyklen

Ein- / Aussteckkraft: $< 19 \text{ N} / > 22 \text{ N}$

Verriegelungskraft: $> 80 \text{ N}$

Leiterquerschnitt: $1 \text{ mm}^2 / 18 \text{ AWG}$

Lötbarkeit: entspricht IEC 68-2-20

Materialien

Gehäuse: ZnAl4Cu1 Nickel beschichtet oder schwarz-verchromt

Gehäuse -FP6P: PA 6.6 30% GR (glasfaserverstärkt)



Isolation: PA 6.6 30% GR (glasfaserverstärkt)




Kontakte: CuBe2 / CuZn37 (Masse)

Kontaktfläche: $0.2 \text{ }\mu\text{m}$ Ag beschichtet


Zugentlastungsklammer: POM

Temperaturbereich: -20° C to $+65^\circ \text{ C}$

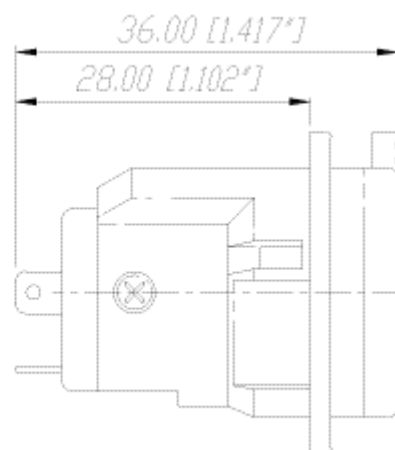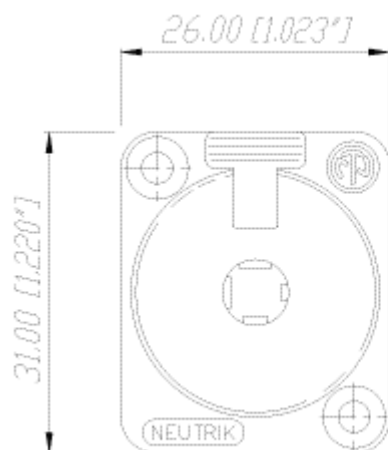

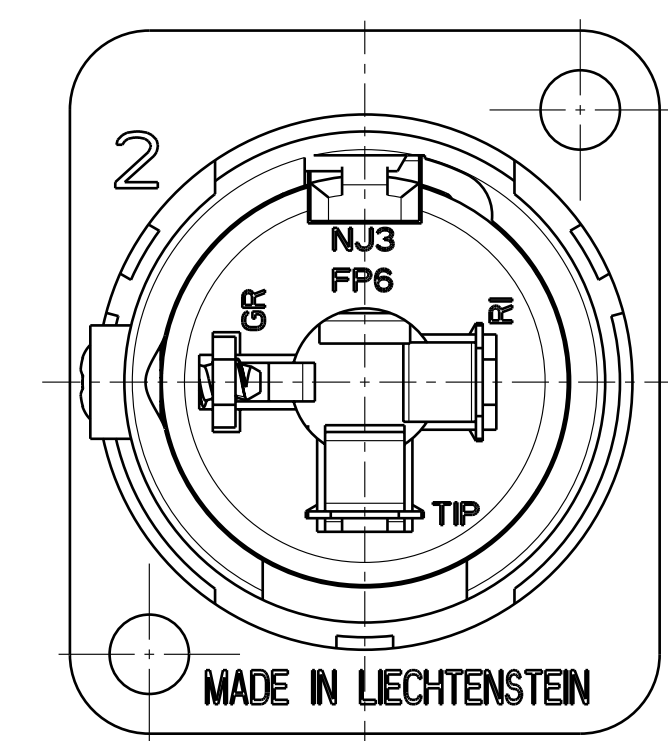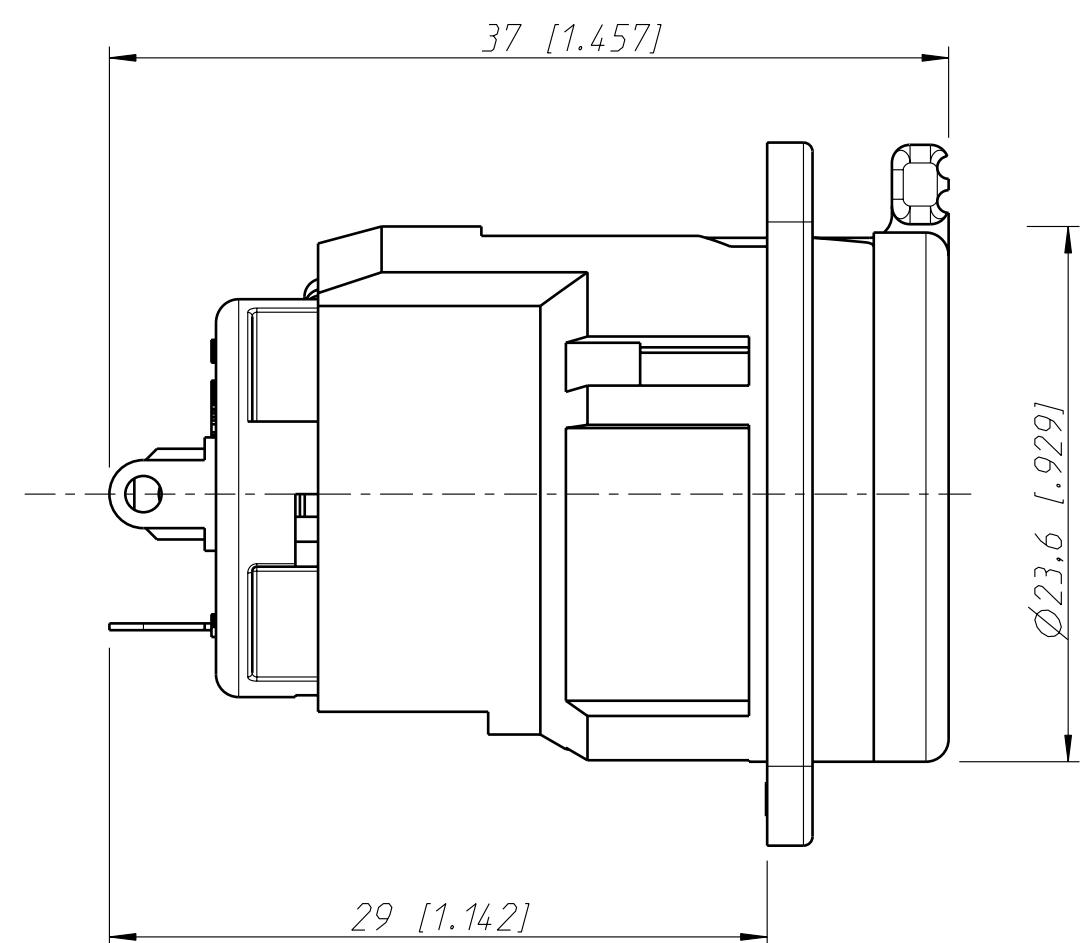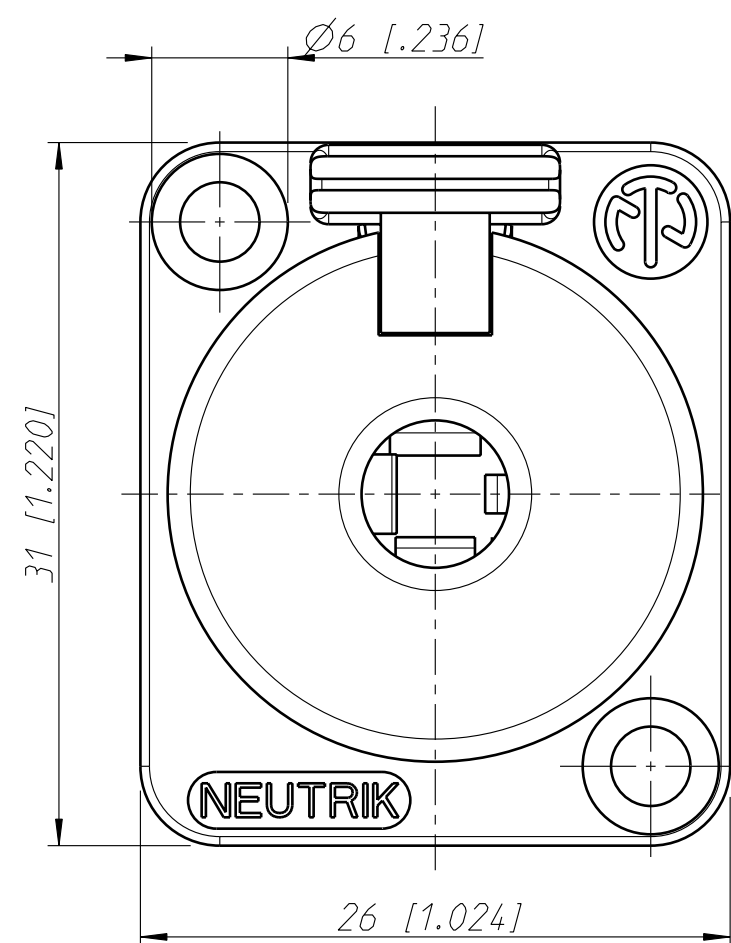


Frontplattenausschnitt (Rückseite)
Panel Cut Out (rear side)

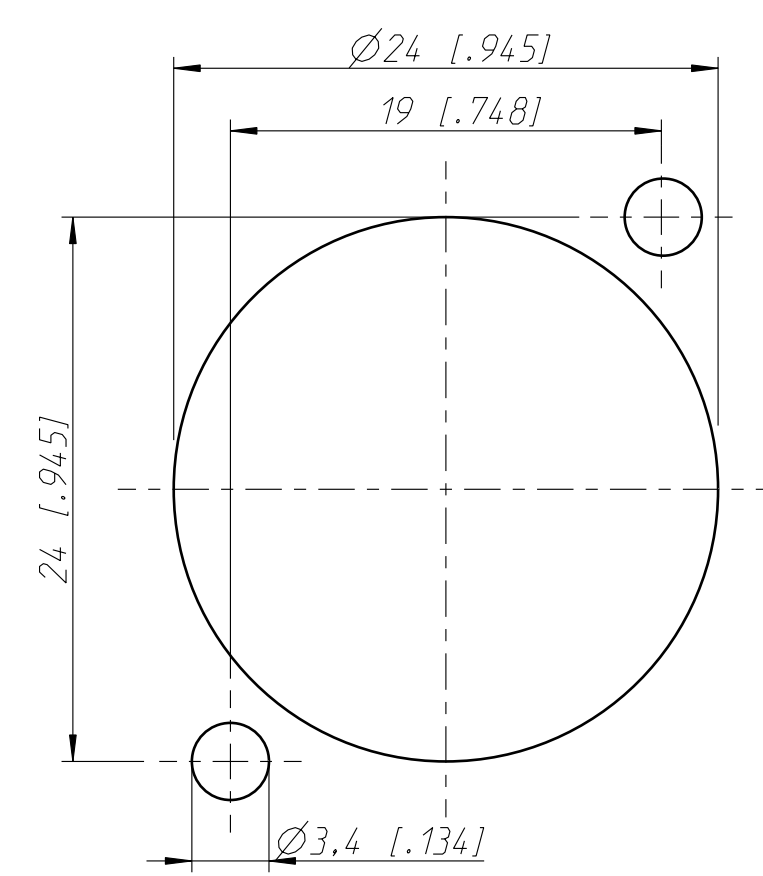

Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	Werkstoff 3:1 (A3)		Datum	Name
Zeichnung urheberrechtlich geschuetzt (DIN 34) (C)		Gezeichnet	26.04.90	Martinek
		Freigegeben	-	-
		Geaendert	-	-
Benennung - NJ3FP6C		Aend.-Nr. -		Aend.-Index
		Ersatz fuer:		Blatt 1 von 1 Bl.
NEUTRIK AG FL-9494 SCHAAN		Zeichn. Nr. ST-NJ3FP6C		



NEUTRIK | Jacks - Circuits

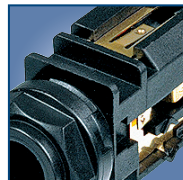

Circuits

Mono unswitched	Mono switched	Stereo unswitched	2x switching (normalling) Stereo	3x switching (normalling) Stereo
N*J2**	N*J4**	N*J3**	N*J5**	N*J6**

3x switching (sleeve make) Stereo	3x switching (ring make) Stereo			
NMJ6HCD2-SM	NMJ6HCD2-RM			

EXCEPTION:

NRJ6HM-1-PRE Sleeve not switched, sleeve connected to front panel

Liechtenstein (Headquarters) | NEUTRIK AG
T +423 237 24 24, F +423 232 53 93, neutrik@neutrik.com
Germany / Netherlands / Denmark / Austria
Neutrik Vertriebs GmbH
T +49 8131 28 08 90, info@neutrik.de
Great Britain | Neutrik (UK) Ltd
T +44 1983 811 441, sales@neutrik.co.uk
France | Neutrik France SARL
T +33 1 41 31 67 50, info@neutrik.fr

USA | Neutrik USA Inc.
T +1 704 972 30 50, info@neutrikusa.com
Japan | Neutrik Limited
T +81 3 3663 47 33, mail@neutrik.co.jp
Hong | Kong Neutrik Hong Kong LTD
T +852 2687 6055, neutrik@neutrik.com.hk
China | Ningbo Neutrik Trading
T +86 574 88250488 800, neutrik@neutrik.com.cn

India | Neutrik India Pvt. Ltd.
T +91 982 05 43 424, anklesaria@neutrik.com

Associated companies

Contrik AG
T +41 44 736 50 10, contrik@contrik.ch
H. Adam GmbH
T +49 08131 28 08-0, info@adam-gmbh.de

Neutrik Jacks Circuits List - 2015/09/15 | Data subject to change without prior notice. | © 2015 NEUTRIK®. | NEUTRIK® are registered trademarks of NEUTRIK AG. ALL RIGHTS RESERVED.

www.neutrik.com

NEUTRIK®