


Art. Nr.: 17811 | Typ: RCS-R1/8"-EO/S(HV)-L0045-E27Z-1mPVC

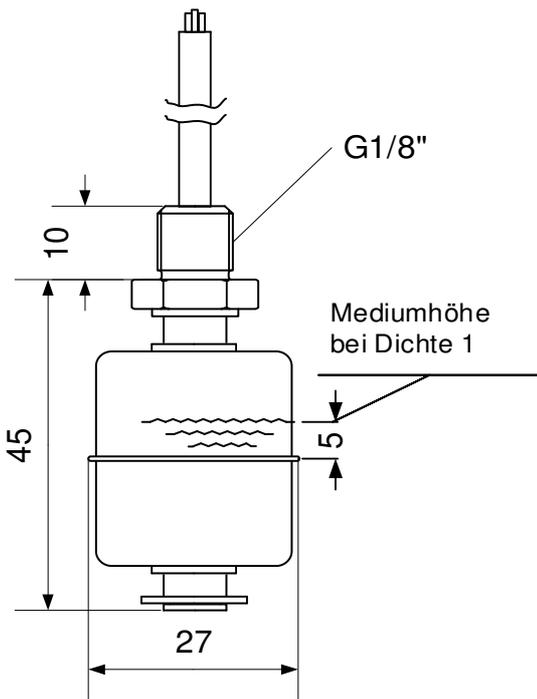


Mechanische Merkmale

Mechanische Anschlüsse	G1/8"
Materialien Mechanik	Edelstahl
Material Schwimmer	Edelstahl
Dimension Schwimmer	27mm
Dimension Rohr	8mm
Sensurlänge	45mm
Einbauart	Von innen
Einbaulage	Max. 30°

Elektrische Merkmale

Kabel	PVC
Kabellänge	1 meter
Schaltfunktion	Öffner (NC) mit Umkehrfunktion
Max. Schaltleistung	10W
Max. Schaltspannung	230V/AC
Elektrische Anschlüsse	Kabel

Anschluss

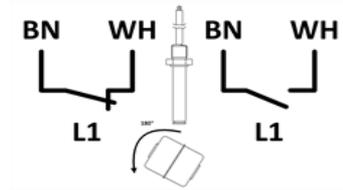

Umwelteinflüsse

Temperaturbereich	-20 °C bis 85 °C
Druckbereich	atmosphärischer Druck
Dichte Medium	Min. 0.7g/cm ³

Zulassung und Zertifikate

Schutzart	IP67
-----------	------

Bemerkungen

Inklusive Kontermutter aus Edelstahl, beigelegt