

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► Leiteranschlussklemmen – SV 3452.500

Stand : 31.01.2014


SCHALTSCHRÄNKE ► STROMVERTEILUNG ► KLIMATISIERUNG ► IT-INFRASTRUKTUR ► SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Leiteranschlussklemmen – SV 3452.500

erstellt am : 31.01.2014 auf [www.ittal.com/de-de](http://www.ittal.com/de-de)

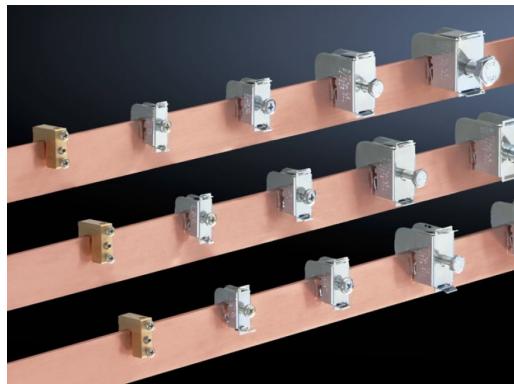

## Produkt-Beschreibung

**Material:** Stahlblech

**Oberfläche:** Verzinkt, passiviert

**Hinweis:** Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden.

**Verpackungseinheit:** 15 St.

**EAN:** 4028177042698

**Zolltarifnummer:** 85369010

## Produkt-Merkmale

**Passend für Sammelschienen:** Typ: Flachkupferschienen  
Querschnitt (Stärke): 5 mm

**Klemmraum für lamellierte Kupferschienen:** Breite: 10,5 mm  
Höhe: 11 mm

**Klemmraum für Rundleiter-Querschnitte:** von 16 mm<sup>2</sup> bis von 50 mm<sup>2</sup>  
feindrähtig mit Aderendhülse: von 16 mm<sup>2</sup> bis von 50 mm<sup>2</sup>  
massiv: von 16 mm<sup>2</sup> bis von 50 mm<sup>2</sup>

## Approbationen

**Approbationen**  Germanischer Lloyd (EN)

**Erklärungen** Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

---

<b>Zertifikate</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
--------------------	--

## Downloads / CAD

---

<b>Dokumentationen</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
------------------------	--

---

<b>Videos</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
---------------	--

---

<b>CAD-Zeichnungen</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
------------------------	--

---

<b>Datenblätter</b>	 Technik im Detail (DE)
---------------------	--

---

<b>Kennlinien</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
-------------------	--

---

<b>Treiber/Software</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
-------------------------	--

## Ausschreibungstext

### SV Leiteranschlussklemmen

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 5 mm

Technische Daten

Breite:18,5 mm

Höhe min.:26 mm

Höhe max.:39 mm

Anschlussart

Rundleiter: 16 - 50 qmm

Klemmraum lam. Kupferschiene: 10,5 x 11 mm

System:

Rittal RiLine60