

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Leiteranschlussklemmen – SV 3453.500

Stand : 31.01.2014


SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Leiteranschlussklemmen – SV 3453.500

erstellt am : 31.01.2014 auf www.ittal.com/de-de

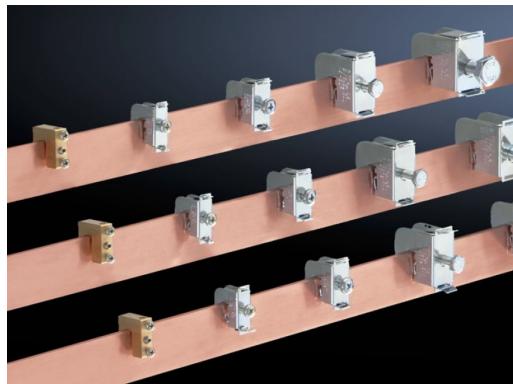

Produkt-Beschreibung

Material: Stahlblech

Oberfläche: Verzinkt, passiviert

Hinweis: Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden.

Verpackungseinheit: 15 St.

EAN: 4028177042704

Zolltarifnummer: 85369010

Produkt-Merkmale

Passend für Sammelschienen: Typ: Flachkupferschienen
Querschnitt (Stärke): 5 mm

Klemmraum für lamellierte Kupferschienen: Breite: 16,5 mm
Höhe: 15 mm

Klemmraum für Rundleiter-Querschnitte: von 35 mm² bis von 70 mm²
feindrähtig mit Aderendhülse: von 35 mm² bis von 70 mm²
massiv: von 35 mm² bis von 70 mm²

Approbationen

Approbationen  Germanischer Lloyd (EN)

Erklärungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Zertifikate

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD**Dokumentationen**

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Videos

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

CAD-Zeichnungen

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Datenblätter

 Technik im Detail (DE)

Kennlinien

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Treiber/Software

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext**SV Leiteranschlussklemmen**

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 5 mm

Technische Daten

Breite: 24,5 mm

Höhe min.:39 mm

Höhe max.:57 mm

Anschlussart

Rundleiter: 35 - 70 qmm

Klemmraum lam. Kupferschiene:16,5 x 15mm

System

Rittal RiLine60