

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Leiteranschlussklemmen – SV 3454.500

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Leiteranschlussklemmen – SV 3454.500

erstellt am : 31.01.2014 auf www.rittal.com/de-de

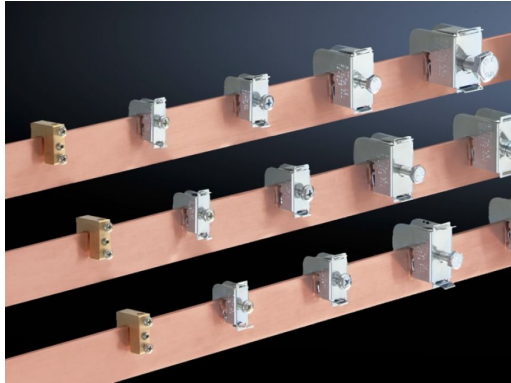

Produkt-Beschreibung

Material:	Stahlblech
Oberfläche:	Verzinkt, passiviert
Hinweis:	Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden.
Verpackungseinheit:	15 St.
EAN:	4028177042711
Zolltarifnummer:	85369010

Produkt-Merkmale

Passend für Sammelschienen:	Typ: Flachkupferschienen Querschnitt (Stärke): 5 mm
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen:	Breite: 22,5 mm Höhe: 20 mm
Klemmraum für Rundleiter-Querschnitte:	von 70 mm ² bis von 185 mm ² feindrähtig mit Aderendhülse: von 70 mm ² bis von 185 mm ² massiv: von 70 mm ² bis von 185 mm ²

Approbationen

Approbationen	 Germanischer Lloyd (EN)
----------------------	---

Erklärungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
--------------------	--

Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Downloads / CAD	
Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Datenblätter	 Technik im Detail (DE)
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

Leiteranschlussklemmen

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 5 mm
 Technische Daten
 Breite: 30,5 mm
 Höhe min.:44 mm
 Höhe max.:66 mm
 Anschlussart
 Rundleiter: 70 - 185 qmm
 Klemmraum lam. Kupferschiene: 22,5 x 20 mm mm
 System:
 Rittal RiLine60