

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## **Leiteranschlussklemmen – SV 3457.500**

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Leiteranschlussklemmen – SV 3457.500

erstellt am : 31.01.2014 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)

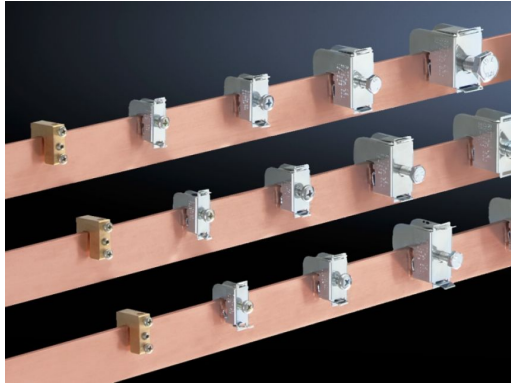

## Produkt-Beschreibung

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>           | Stahlblech                                                                          |
| <b>Oberfläche:</b>         | Verzinkt, passiviert                                                                |
| <b>Hinweis:</b>            | Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden. |
| <b>Verpackungseinheit:</b> | 15 St.                                                                              |
| <b>EAN:</b>                | 4028177042759                                                                       |
| <b>Zolltarifnummer:</b>    | 85369010                                                                            |

## Produkt-Merkmale

|                                                  |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Passend für Sammelschienen:</b>               | Typ: Flachkupferschienen<br>Querschnitt (Stärke): 10 mm                                                                                                                                           |
| <b>Klemmraum für lamellierte Kupferschienen:</b> | Breite: 10,5 mm<br>Höhe: 11 mm                                                                                                                                                                    |
| <b>Klemmraum für Rundleiter-Querschnitte:</b>    | von 16 mm <sup>2</sup> bis von 50 mm <sup>2</sup><br>feindrähtig mit Aderendhülse: von 16 mm <sup>2</sup> bis von 50 mm <sup>2</sup><br>massiv: von 16 mm <sup>2</sup> bis von 50 mm <sup>2</sup> |

## Approbationen

|                      |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Approbationen</b> |  Germanischer Lloyd (EN) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Erklärungen</b> | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung. |
|--------------------|--------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zertifikate</b>      | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.                                                   |
| <b>Downloads / CAD</b>  |                                                                                                          |
| <b>Dokumentationen</b>  | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.                                                   |
| <b>Videos</b>           | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.                                                   |
| <b>CAD-Zeichnungen</b>  | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.                                                   |
| <b>Datenblätter</b>     |  Technik im Detail (DE) |
| <b>Kennlinien</b>       | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.                                                   |
| <b>Treiber/Software</b> | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.                                                   |

## Ausschreibungstext

### SV Leiteranschlussklemmen

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 10 mm  
 Technische Daten  
 Breite: 18,5 mm  
 Höhe min.: 26 mm  
 Höhe max.: 39 mm  
 Anschlussart  
 Rundleiter: 16 - 50 qmm  
 Klemmraum lam. Kupferschiene: 10,5 x 11 mm  
 System:  
 Rittal RiLine60