


Datenblatt

Bezeichnung:	RINGKERNTRAFO 2 X 12 V 15 VA
Conrad- Artikel- Nr.:	518603-62
Hersteller- Artikel- Nr.:	858251
Sicherheitstransformator nach:	EN 61558-2-6 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	15
Frequenz [Hz]:	50/60
Temperaturklasse:	B (130°C)
Maximale Umgebungstemperatur t_a [°C]:	40

Schaltbild:

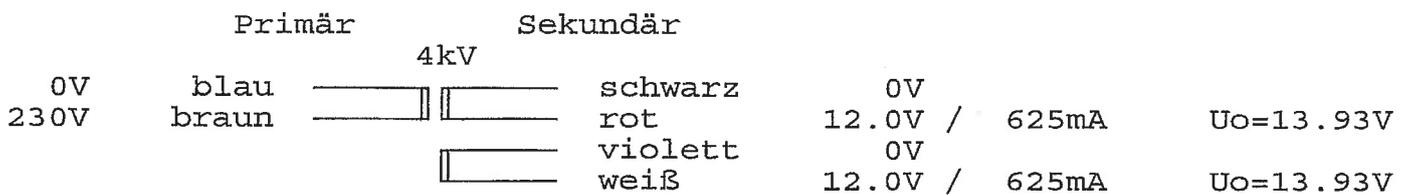

Zulassungen / Zeichen:	CE; ENEC
Auslässe:	Primär Litzen 200 mm lang Sekundär Drahtauslässe 200 mm lang
Empfohlener Sicherungswert:	Primär 0,125 AT (IEC60127-2-5) Sekundär 1 0,630 AT (IEC60127-2-3) Sekundär 2 0,630 AT (IEC60127-2-3)
Abmessungen:	Durchmesser ca. = 58 mm Höhe ca. = 30 mm Innendurchmesser ca. = 20 mm
Gewicht:	ca. 0,29 kg
Lieferumfang:	ohne Montagezubehör



Passendes Montagezubehör 15/30 VA

Conrad- Artikel- Nr.: 734432



1 St. Befestigungsscheibe 50 mm
2 St. Gummischeiben 50 mm

Montage

Metallscheibe
Gummischeibe

Trafo

Gummischeibe

