


## Datenblatt

Bezeichnung:	RINGKERNTRAFO 2 X 18 V 300 VA
Conrad- Artikel- Nr.:	518794-62
Hersteller- Artikel- Nr.:	858740
Sicherheitstransformator nach:	EN 61558-2-6 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	300
Frequenz [Hz]:	50/60
Temperaturklasse:	B (130°C)
Maximale Umgebungstemperatur ta [°C]:	40

### Schaltbild:

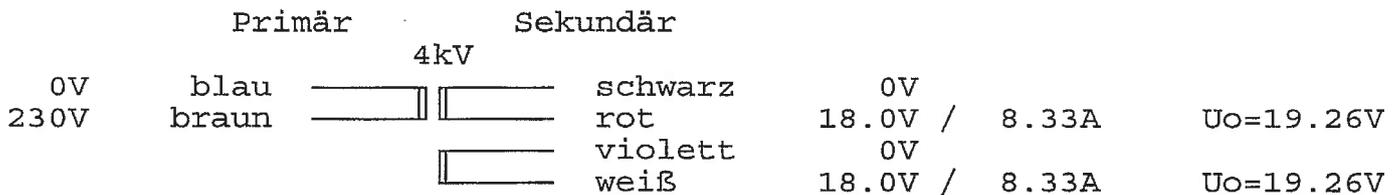

Zulassungen / Zeichen:	CE; ENEC									
Auslässe:	Primär und Sekundär Drahtauslässe 200 mm lang									
Empfohlener Sicherungswert:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Primär</td> <td>2,0 AT</td> <td>(IEC60127-2-5)</td> </tr> <tr> <td>Sekundär 1</td> <td>8,0 AT</td> <td>(IEC60127-2-3)</td> </tr> <tr> <td>Sekundär 2</td> <td>8,0 AT</td> <td>(IEC60127-2-3)</td> </tr> </table>	Primär	2,0 AT	(IEC60127-2-5)	Sekundär 1	8,0 AT	(IEC60127-2-3)	Sekundär 2	8,0 AT	(IEC60127-2-3)
Primär	2,0 AT	(IEC60127-2-5)								
Sekundär 1	8,0 AT	(IEC60127-2-3)								
Sekundär 2	8,0 AT	(IEC60127-2-3)								
Abmessungen:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Durchmesser ca. =</td> <td>122 mm</td> </tr> <tr> <td>Höhe ca. =</td> <td>62 mm</td> </tr> <tr> <td>Innendurchmesser ca. =</td> <td>40 mm</td> </tr> </table>	Durchmesser ca. =	122 mm	Höhe ca. =	62 mm	Innendurchmesser ca. =	40 mm			
Durchmesser ca. =	122 mm									
Höhe ca. =	62 mm									
Innendurchmesser ca. =	40 mm									
Gewicht:	ca. 3,20 kg									
Lieferumfang:	ohne Montagezubehör									

### Passendes Montagezubehör 160 - 300 VA

Conrad- Artikel- Nr.: 518964 - 62



1 St. Befestigungsscheibe 90 mm  
2 St. Gummischeiben 90 mm

#### Montage

Metallscheibe  
Gummischeibe

Trafo

Gummischeibe

