


## Datenblatt

Bezeichnung:	RINGKERNTRAFO 2 X 18 V 15 VA
Conrad- Artikel- Nr.:	518611-62
Hersteller- Artikel- Nr.:	858742
Sicherheitstransformator nach:	EN 61558-2-6 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	15
Frequenz [Hz]:	50/60
Temperaturklasse:	B (130°C)
Maximale Umgebungstemperatur $t_a$ [°C]:	40

### Schaltbild:

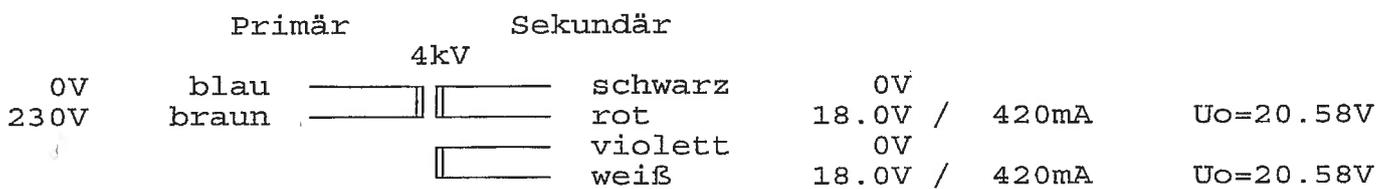

Zulassungen / Zeichen:	CE; ENEC									
Auslässe:	Primär Litzen 200 mm lang Sekundär Drahtauslässe 200 mm lang									
Empfohlener Sicherungswert:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Primär</td> <td>0,125 AT</td> <td>(IEC60127-2-5)</td> </tr> <tr> <td>Sekundär 1</td> <td>0,500 AT</td> <td>(IEC60127-2-3)</td> </tr> <tr> <td>Sekundär 2</td> <td>0,500 AT</td> <td>(IEC60127-2-3)</td> </tr> </table>	Primär	0,125 AT	(IEC60127-2-5)	Sekundär 1	0,500 AT	(IEC60127-2-3)	Sekundär 2	0,500 AT	(IEC60127-2-3)
Primär	0,125 AT	(IEC60127-2-5)								
Sekundär 1	0,500 AT	(IEC60127-2-3)								
Sekundär 2	0,500 AT	(IEC60127-2-3)								
Abmessungen:	Durchmesser ca. = 58 mm Höhe ca. = 30 mm Innendurchmesser ca. = 20 mm									
Gewicht:	ca. 0,29 kg									
Lieferumfang:	ohne Montagezubehör									

### Passendes Montagezubehör 15/30 VA

Conrad- Artikel- Nr.: 734432



1 St. Befestigungsscheibe 50 mm  
2 St. Gummischeiben 50 mm

#### Montage

Metallscheibe  
Gummischeibe

Trafo

Gummischeibe

