


Datenblatt

| | |
|--|------------------------------|
| Bezeichnung: | RINGKERNTRAFO 2 X 12 V 30 VA |
| Conrad- Artikel- Nr.: | 518599-62 |
| Hersteller- Artikel- Nr.: | 859729 |
| Sicherheitstransformator nach: | EN 61558-2-6 / VDE 0570 |
| Nennleistung [VA]: | 30 |
| Frequenz [Hz]: | 50/60 |
| Temperaturklasse: | B (130°C) |
| Maximale Umgebungstemperatur t_a [°C]: | 40 |

Schaltbild:

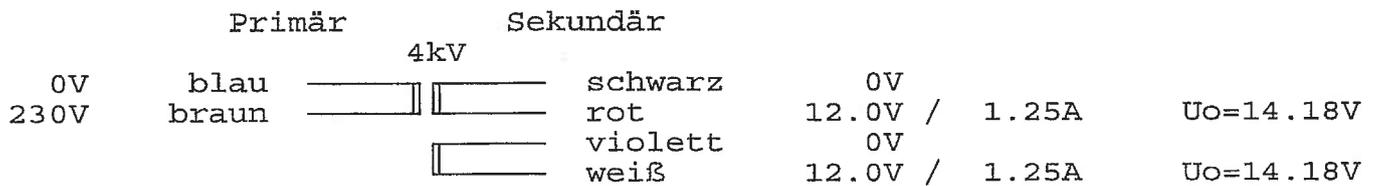

Zulassungen / Zeichen:

CE; ENEC

Auslässe:

Primär Litzen 200 mm lang

Sekundär Drahtauslässe 200 mm lang

Empfohlener Sicherungswert:

Primär 0,250 AT (IEC60127-2-5)

Sekundär 1 1,250 AT (IEC60127-2-3)

Sekundär 2 1,250 AT (IEC60127-2-3)

Abmessungen:

Durchmesser ca. = 70 mm

Höhe ca. = 33 mm


Innendurchmesser ca.= 22 mm

Gewicht:

ca. 0,42 kg

Lieferumfang:

ohne Montagezubehör

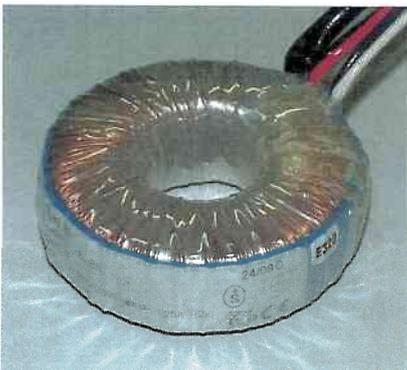

Passendes Montagezubehör 15/30 VA

Conrad- Artikel- Nr.: 734432



1 St. Befestigungsscheibe 50 mm

2 St. Gummischeiben 50 mm

Montage

Metallscheibe
Gummischeibe

Trafo

Gummischeibe

