

LFGxx

STAUBSCHUTZGITTER



BESCHREIBUNG


Kunststoffschutzgitter-Set mit Staubfilter, für Standard-Lüftergrößen 40x40mm bis 175x150mm und Ø150mm.

Das Set besteht aus 4 Teilen: Kunststoffgitter (identisch mit FGxxK), Insektenschutzgitter (Kunststoffgewebe PVC-frei), Grobstaubfilter FL100 Filterklasse G2 DIN EN 779, Außenrahmen und wird unmontiert geliefert. Lieferung montiert auf Anfrage.

Material:PA6/PA66, Farbe: schwarz, Brennklasse UL94-V-2.

Befestigung Kunststoffgitter: 4 Senkkopfschrauben DIN EN 965 M4 oder 4 Blechschrauben DIN EN 7983 3.9

Insektenschutzgitter und Grobstaubfilter werden in den Außenrahmen eingelegt und das Ganze auf das Kunststoffgitter aufgeschnappt.

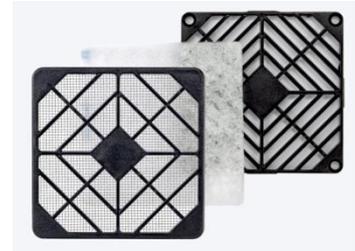

Art. Nr.	Typ (Filterset)	Lüftergröße [mm]	Abmessung [mm]	VPE [Stk.]
924020045	LFG40-45	40x40	46.4x46.4x6.5	100
926020045	LFG60-45	60x60	64x64x12.2	100
928020045	LFG80-45	80x80	86x86x12.2	100
929220045	LFG92-45	92x92	97x97x12.2	100
921220045	LFG120-45	120x120	126x126x13	100
921520045	LFG150-45	172x150, D150	179x179x24.7	100

Art. Nr.	Typ (Ersatzfilter)	Lüftergröße [mm]	Abmessung [mm]	VPE [Stk.]
924020245	F40 Filtermedium	40x40	40x40x5	100
926020245	F60 Filtermedium	60x60	60x60x5	100
928020245	F80 Filtermedium	80x80	80x80x5	100
929220245	F92 Filtermedium	92x92	92x92x5	100
921220245	F120 Filtermedium	120x120	119x119x5	100
921520245	F150 Filtermedium	172x150, D150	175x175x5	100

Andere Abmessungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten • 04/16