

CEE-Winkelstecker 32A 5p 6h IP44 TWIST



## BESCHREIBUNG

CEE-Winkelstecker 32A 5p 6h IP44 TWIST  
Schraubklemmen  
Gehäusematerial: PA6  
Kontakte: Messing blank  
Schutzart: IP44  
CEE-Winkelstecker 32A 5p 6h IP44 TWIST  
Schraubklemmen  
Gehäusematerial: PA6  
Kontakte: Messing blank  
Schutzart: IP44

## MERKMALE

### ETIM-7.0: CEE-Stecker (EC000140)

IEC-Stromstärke	32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	-
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
RAL-Nummer	-
Phasenwender	Nein
Schutzart (IP)	IP44
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Militärausführung	Nein

## BILDER



## KONTAKT

PC Electric GmbH  
Diesseits 145, A-4973 St. Martin/Innkreis  
Tel: +43 7751 / 61 22 Fax: +43 7751 / 6969  
eMail: [office@pcelectric.at](mailto:office@pcelectric.at)  
[www.pcelectric.at](http://www.pcelectric.at)


# Maßskizze / dimensional drawing

Benennung: Winkelstecker IP44 TWIST

description: Angled plug IP44 TWIST

Teilenummer / part number: 8013-\*, 8014-\*, 8015-\*, 8017-\*, 8023-\*, 8024-\*, 8025-\*, 8027-\*, 7414-\*, 7415-\*, 7424-\*, 7425-\*

PCE

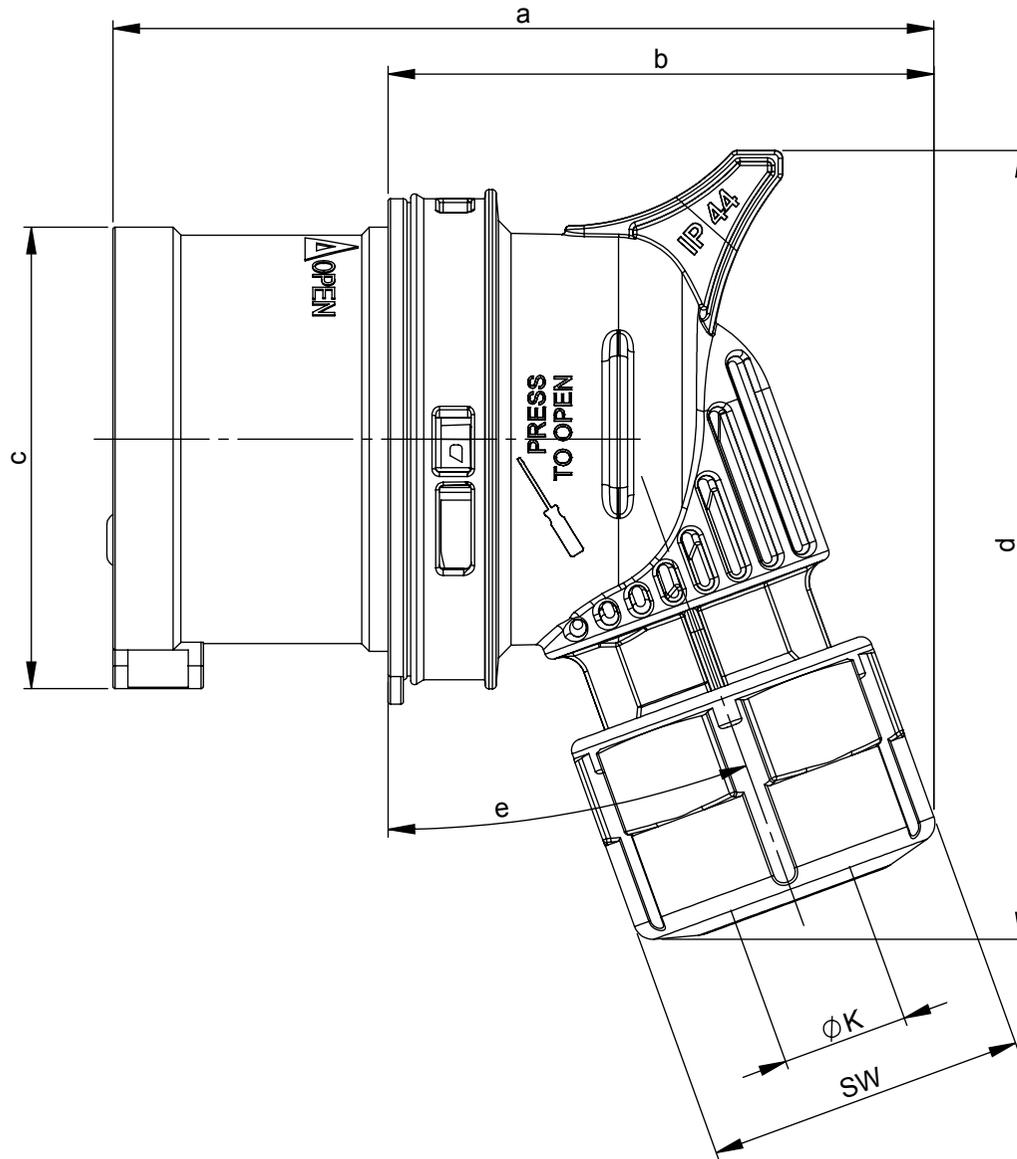

Ampere	16				32			
Pole	3	4	5	7	3	4	5	7
a [mm]	96	98	108	108	127	127	135	135
b [mm]	59	62	71	71	82	82	90	90
c [mm]	47	53	61	61	63	63	70	70
d [mm]	82	87	99	99	111	111	114	114
e [°]	15	15	20	20	25	25	25	25
K [mm]	6-15	6-15	8-16	8-16	11,5-20	11,5-20	11,5-22	11,5-22
SW [mm]	38	38	42	42	50	50	50	50