 
Leuchtenklemmen und Service-Klemmen Serie 224

300 V, 20 A®®



Installationsseite 1 - 2,5 mm ² "e"	AWG 14 - 12		
Leuchtenseite			
0,5 - 2,5 mm ² "e+f"	AWG 20 - 16		

400 V/4 kV/2 ; 24 A

____ 9 - 11 mm / 0.39 in

0,5 - **2,5** mm² "e+f" 400 V/4 kV/2 I_N 24 A

AWG 20 - 16 300 V, 20 A ®










Farbe	Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	VPE
Leuchtenklemme	,		2-Leiter-Leuchtenkl	emme,		Service-Klemme		
Standardausführun	ıg,		Standardausführung,					
Dauerbetriebstemp	eratur 105°C		Dauerbetriebstempe	ratur 105°C				
grau	224-101	1000	weiß	224-112	1000	grau	224-201	50
Leuchtenklemme,			2-Leiter-Leuchtenkl	emme,				
Ausführung für erhöhte Dauerbetriebstemperatur 120°C			Ausführung für erhöh	te Dauerbetrieb	stemperatur 120°C			
schwarz	224-104	100	schwarz	224-114	100			
7 1 1 6	. 004							

Zubehör, Serie 224

Füllspritze,			
Füllspritze, Inhalt: 20 ml Alu-Plus-Kontaktpaste 249-130 20 (4x5)			
and the same of th	249-130	20 (4×5)	

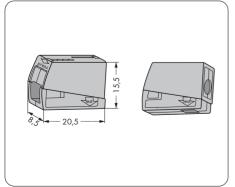

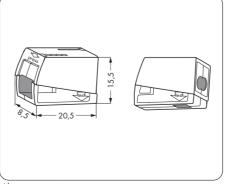

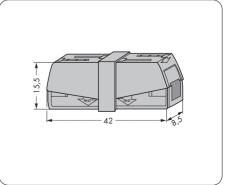

Abmessungen in mm

Abmessungen in mm

Abmessungen in mm



12