


MICRO-Verbindungsdoosenklemmen Ø 0,5 mm und Befestigungsadapter für TS 35 oder Schraubbefestigung Serie 243

0,4 - 0,5 mm Ø „e“ AWG 26 - 24 „e“ 100 V/1,5 kV/2 ① I _N 6 A 5 - 6 mm / 0.22 in ②	Befestigungsadapter
--	---------------------

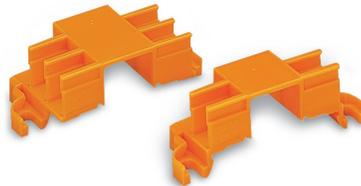

- ① 100 V= Bemessungsspannung
1,5 kV= Bemessungsstoßspannung
2= Verschmutzungsgrad
(siehe auch Kapitel 14)

- ② Abisolierlänge siehe Verpackung bzw. Beipackzettel

Farbe	Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	VPE
MICRO-Verbindungsdoosenklemme,			Befestigungsadapter,		
4-Leiter-Klemme			für 4 Steckplätze		
transparent	243-144	1000 (10x100)	orange	243-112	50 (5x10)
			Befestigungsadapter,		
			für 6 Steckplätze		
			orange	243-113	50 (5x10)
Zubehör, artikelspezifisch					
Selbstklebende Beschriftungsstreifen, unbedruckt,					
Streifenhöhe 7 mm, pro Trägerkarte 6 selbstklebende Streifen					
			weiß	243-110	1


Fix fest montiert

Dem Wunsch nach einer Befestigungsmöglichkeit für MICRO-Verbindungsdoosenklemmen wird mit diesem Befestigungsadapter Rechnung getragen. Denn nicht nur in Verbindungsdoosen, sondern auch im Installationsverteiler selbst wird die Verdrahtung der dünnen Drähte von Schwachstrominstallationen, wie z. B. Klingel-, Türöffnungs- oder Kommunikationsanlagen, vorgenommen.

Der Befestigungsadapter ist die professionelle Lösung. Es gibt ihn anreihbar - mit 4 oder 6 Steckplätzen - zur Aufnahme von MICRO-Verbindungsdoosenklemmen.

Dabei kann jeder Steckplatz, je nach Aderanzahl, mit einer 4er- oder 8er-MICRO-Verbindungsdoosenklemme belegt werden. Die Klemmen werden - wieder lösbar - in die Steckplätze eingerastet. So ist das gewohnte Lösen eines eventuell fehlgesteckten Leiters sichergestellt.

Der Befestigungsadapter erlaubt die Montage auf Tragschiene DIN 35 oder Schraubbefestigung über seitliche Befestigungsflansche. Eine großzügige Beschriftungsfläche bietet Platz für eindeutige Kennzeichnungsmöglichkeiten mit einem Permanentfaserschreiber oder mit selbstklebenden Beschriftungsstreifen.

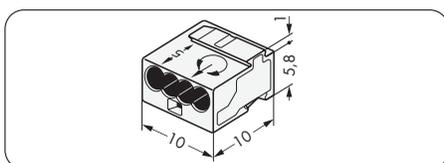

Abmessungen in mm

Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 630 bis 633.