

Buchsenklemme für Leiterplatten mit Prüföffnung für eindrätige Leiter

Artikelnummer: 243-724



Buchsenklemme für Leiterplatten mit Prüföffnung für eindrätige Leiter Rastermaß
5,75 mm / 0.226 in über Schwalbenschwanzverrastung anreihbar an Buchsenleisten

Kaufmännische Daten

Lieferant	WAGO
Lieferanten-Art.-Nr.	243-724
EAN	4044918440998
Inhalt	1
Verpackungseinheit	400
Kundenbestellnummer	

Anmerkungen

- Kompakte 4-Leiter-Buchsenklemmen mit PUSH WIRE[®]-Anschluss
- Anreihbar zu Buchsenleisten über Schwalbenschwanzverrastung
- Eindrätige Leiter direkt steckbar
- 4-Leiter-Anschluss für Einspeisung und Verteilung von Potentialen
- Keine Unterbrechung von durchgeschliffenen Potentialen beim Austausch von Platinen

Technische Daten

Anzahl der Klemmstellen	4
Anzahl der Potentiale	1
Farbe	hellgrün
Bemessungsdaten nach	IEC/EN 60664-1
Überspannungskategorie EN 1	III
Verschmutzungsgrad (1)	2
Bemessungsspannung EN (1) [V]	100 [V]
Bemessungsstosspannung (1) [kV]	1,5 [kV]
Nennstrom (1) [A]	6 [A]
Überspannungskategorie EN 2	II
Überspannungskategorie EN 3	III
Verschmutzungsgrad (3)	3
Bemessungsspannung EN (3) [V]	250 [V]

Technische Daten	
Bemessungsstossspannung (3) [kV]	4 [kV]
Nennstrom (3) [A]	6 [A]
Querschnitt bis (1) [AWG]	24 [AWG]
Querschnitt bis (2) [AWG]	22 [AWG]
Querschnitt bis (3) [AWG]	20 [AWG]
Querschnitt bis (4) [AWG]	18 [AWG]
Durchmesser bis [mm] [mm]	0,5 [mm]
Abisolierlaenge von (1) [mm]	5 [mm]
Abisolierlaenge bis (1) [mm]	6 [mm]
Absisolierlänge von [inch] [in]	0,2 [in]
Abisolierlänge bis [inch] [in]	0,24 [in]
Abisolierlaenge (1) [in]	0,22 [in]
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Lötstiftlänge [mm] [mm]	4,5 [mm]
Lötstiftbreite Ø [mm]	1
Bohrlochdurchmesser [mm] [mm]	1,2 [mm]
Toleranz Bohrlochdurchmesser [mm] [mm]	+0,05 [mm]
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff	Polyamid 6.6 (PA 6.6)
Temperaturbeständigkeit	-60 °C bis +105 °C
Entflammbarkeitsklasse n. UL 94	V0
Klemmfederwerkstoff	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	verzinnt
Brandlast [MJ]	0,011 [MJ]
Gewicht [g]	0,747 [g]
Breite [mm]	5,75 [mm]
Breite [in]	0,226 [in]
Höhe [mm]	10 [mm]
Hoehe [in]	0,394 [in]
Tiefe [mm]	10,5 [mm]
Tiefe [in]	0,413 [in]
Rastermass von [mm]	5,75 [mm]
Rastermass bis [mm]	5,75 [mm]
Rastermass von [in]	0,226 [in]
Rastermass bis [in]	0,23 [in]
3D Daten Download	http://wago.partcommunity.com

Approbationen					
ArtikelNr	Zulassungsstelle	ZulassungsNr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [mm³, AWG]
243-724	RMR	11130002	100	6	0,5-0,75

Approbationen


243-724	ABS	04-HG476172/1-PDA	100	6	0,5-0,75
243-724	CSA	18677-31	150	7	22-20
243-724	KEMA	2123448.01	100	6	0,5-1,0 sol

allgemeines Zubehör


Bestellnummer	Bezeichnung	VPE
243-131	Lötstift für Leiterplatten bis 2 mm Dicke	1.000

Bilder & Zeichnungen

Detailbilder

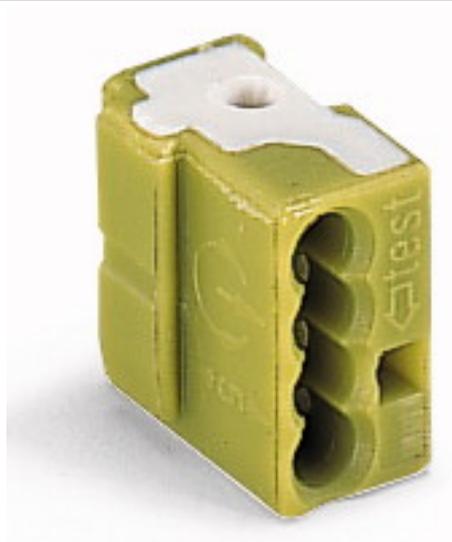

Bilder & Zeichnungen

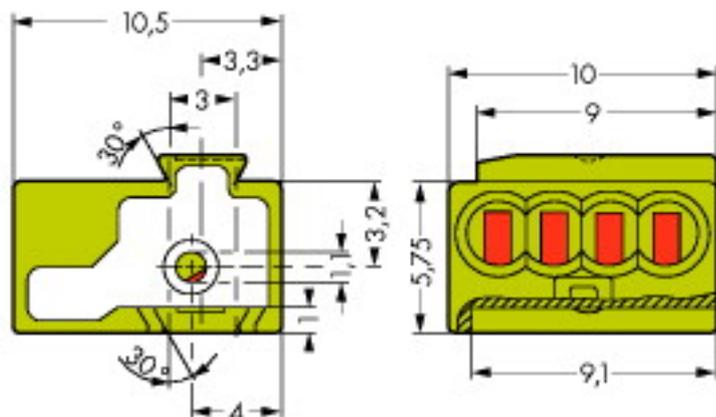

Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
<http://www.wago.com>



© 2011 WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.