


## Kompaktschütze CWC0

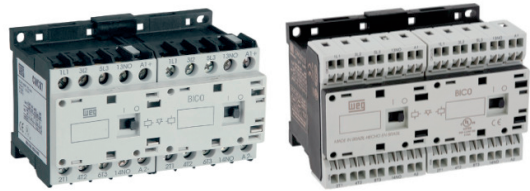

### Wendeschutz-Kombination CWC10 mit mechanischer Verriegelung, Wechselstrombetätigung

| Bemessungs-<br>betriebs-<br>strom<br><br>I <sub>e</sub> (AC-3)<br>A | konv.<br>therm.<br>Strom<br>I <sub>th</sub> = I <sub>e</sub><br>AC-1<br>A | max. Bemessungsbetriebsleistung<br>Drehstrommotoren 50-60 Hz |             |             |             | Hilfskontakte<br>pro Schütz |   | Typ<br>(230V-50/60Hz)<br>Schraubklemmen | Typ<br>(230V-50/60Hz)<br>Schraubenlose<br>Klemmtechnik | Gewicht<br><br>g |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|---|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                     |                                                                           | 400/415 V<br>kW                                              | 440 V<br>kW | 500 V<br>kW | 690 V<br>kW | S                           | Ö |                                         |                                                        |                  |
| 7                                                                   | 18                                                                        | 3                                                            | 3           | 3           | 3           | 1                           | 0 | CWC107-10-30D24                         | CWC107-10-30D24S                                       | 395              |
|                                                                     |                                                                           |                                                              |             |             |             | 0                           | 1 | CWC107-01-30D24                         | CWC107-01-30D24S                                       |                  |
| 9                                                                   | 20                                                                        | 4                                                            | 4           | 5,5         | 5,5         | 1                           | 0 | CWC109-10-30D24                         | CWC109-10-30D24S                                       | 395              |
|                                                                     |                                                                           |                                                              |             |             |             | 0                           | 1 | CWC109-01-30D24                         | CWC109-01-30D24S                                       |                  |
| 12                                                                  | 22                                                                        | 5,5                                                          | 5,5         | 7,5         | 7,5         | 1                           | 0 | CWC1012-10-30D24                        | CWC1012-10-30D24S                                      | 395              |
|                                                                     |                                                                           |                                                              |             |             |             | 0                           | 1 | CWC1012-01-30D24                        | CWC1012-01-30D24S                                      |                  |
| 16                                                                  | 22                                                                        | 7,5                                                          | 7,5         | 7,5         | 7,5         | 1                           | 0 | CWC1016-10-30D24                        | -                                                      | 395              |
|                                                                     |                                                                           |                                                              |             |             |             | 0                           | 1 | CWC1016-01-30D24                        | -                                                      |                  |

Weitere Betätigungsspannungen:

Alle möglichen Betätigungsspannungen Seite 34

D02(24V-50/60Hz)

D07(48V-50/60Hz)

### Wendeschutz-Kombination CWC10 mit mechanischer Verriegelung, Gleichstrombetätigung,

- Leistungsaufnahme 2,6 bis 3,7 W

| Bemessungs-<br>betriebs-<br>strom<br><br>I <sub>e</sub> (AC-3)<br>A | konv.<br>therm.<br>Strom<br>I <sub>th</sub> = I <sub>e</sub><br>AC-1<br>A | max. Bemessungsbetriebsleistung<br>Drehstrommotoren 50-60 Hz |             |             |             | Hilfskontakte<br>pro Schütz |   | Typ<br>(24VDC)<br>Schraubklemmen | Typ<br>(24VDC)<br>Schraubenlose<br>Klemmtechnik | Gewicht<br><br>g |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
|                                                                     |                                                                           | 400/415 V<br>kW                                              | 440 V<br>kW | 500 V<br>kW | 690 V<br>kW | S                           | Ö |                                  |                                                 |                  |
| 7                                                                   | 18                                                                        | 3                                                            | 3           | 3           | 3           | 1                           | 0 | CWC107-10-30C03                  | CWC107-10-30C03S                                | 480              |
|                                                                     |                                                                           |                                                              |             |             |             | 0                           | 1 | CWC107-01-30C03                  | CWC107-01-30C03S                                |                  |
| 9                                                                   | 20                                                                        | 4                                                            | 4           | 5,5         | 5,5         | 1                           | 0 | CWC109-10-30C03                  | CWC109-10-30C03S                                | 480              |
|                                                                     |                                                                           |                                                              |             |             |             | 0                           | 1 | CWC109-01-30C03                  | CWC109-01-30C03S                                |                  |
| 12                                                                  | 22                                                                        | 5,5                                                          | 5,5         | 7,5         | 7,5         | 1                           | 0 | CWC1012-10-30C03                 | CWC1012-10-30C03S                               | 480              |
|                                                                     |                                                                           |                                                              |             |             |             | 0                           | 1 | CWC1012-01-30C03                 | CWC1012-01-30C03S                               |                  |
| 16                                                                  | 22                                                                        | 7,5                                                          | 7,5         | 7,5         | 7,5         | 1                           | 0 | CWC1016-10-30C03                 | -                                               | 480              |
|                                                                     |                                                                           |                                                              |             |             |             | 0                           | 1 | CWC1016-01-30C03                 | -                                               |                  |

Weitere Betätigungsspannungen:

Alle möglichen Betätigungsspannungen Seite 34

C06(42VDC)

C07(48VDC)

### Wendeschutz-Kombination CWC10 mit mechanischer Verriegelung, Gleichstrombetätigung,

- geringe Leistungsaufnahme 1,7 bis 2,5 W
- die geringe Leistungsaufnahme gestattet weitere Hilfskontaktblöcke mit max. 2 Kontakten

|    |    |     |     |     |     |   |   |                  |                   |     |
|----|----|-----|-----|-----|-----|---|---|------------------|-------------------|-----|
| 7  | 18 | 3   | 3   | 3   | 3   | 1 | 0 | CWC107-10-30L03  | CWC107-10-30L03S  | 480 |
|    |    |     |     |     |     | 0 | 1 | CWC107-01-30L03  | CWC107-01-30L03S  |     |
| 9  | 20 | 4   | 4   | 5,5 | 5,5 | 1 | 0 | CWC109-10-30L03  | CWC109-10-30L03S  | 480 |
|    |    |     |     |     |     | 0 | 1 | CWC109-01-30L03  | CWC109-01-30L03S  |     |
| 12 | 22 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 1 | 0 | CWC1012-10-30L03 | CWC1012-10-30L03S | 480 |
|    |    |     |     |     |     | 0 | 1 | CWC1012-01-30L03 | CWC1012-01-30L03S |     |
| 16 | 22 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 1 | 0 | CWC1016-10-30L03 | -                 | 480 |
|    |    |     |     |     |     | 0 | 1 | CWC1016-01-30L03 | -                 |     |

Weitere Betätigungsspannungen:

Alle möglichen Betätigungsspannungen Seite 34

L06(42VDC)

L07(48VDC)