



**NEU**

# KOMPAKT 37



Signalsäulen · fertig konfiguriert  
 KOMPAKT 37



## Die Signalsäulen-Komplettlösung in vier Größen

Die schlanke LED-Signalsäule steht mit schwarzem Gehäuse und farbigen Kalotten oder mit ansprechender Metallic-Lackierung und klaren Kalotten zur Auswahl.

Bei der Version mit farbigen Kalotten leuchten die LEDs im Inneren der Säule in der Farbe der Außenkalotte, dies führt zu einem farbin-tensiveren Leuchtbild.

Die klaren Kalotten gewährleisten eine eindeutige Signalisierung auch bei starkem Lichteinfall. Dadurch wird eine Verwechslung bei ungünstigen Lichtverhältnissen vermieden. Das ansprechende und innovative Kunststoffgehäuse mit Metallic-Lackierung ermöglicht zudem den Einsatz in Bereichen, in welchen das optische Erscheinungsbild eine wesentliche Rolle spielt.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugt der lautstarke Summer, welcher wahlweise im Deckel der Signalsäule integriert ist. Mit 85 Dezibel warnt dieser schnell und zuverlässig vor drohenden Gefahren.



## Alle Vorteile auf einen Blick

- ✓ Fertig zusammengestellte LED-Signalsäule
- ✓ Einfache Bestellung - mit nur einer Nummer wird die komplette Säule bestellt
- ✓ Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden
- ✓ Hohe Schutzart IP 65
- ✓ Bis zu 5 optische Signale und einer akustischen Signalisierung
- ✓ Mit M12-Stecker oder Kabelanschluss erhältlich



## So stellen Sie sich Ihre Signalsäule zusammen

### ► STEP 1

Wählen Sie eine Signalsäule mit oder ohne Summer, mit dem gewünschten Anschluss in der gewünschten Gehäusefarbe, Spannung und Stufenanzahl aus.

Die Bestellnummern finden Sie auf den Seiten 74 und 75.



### ► STEP 2

Wählen Sie ggf. bis zu 2 Rohrverlängerungen aus.



### ► STEP 3

Wählen Sie die für Ihre Anwendung passende Montageart und ggf. einen Fuß oder Montagewinkel aus.



### ► STEP 4

Wählen Sie ggf. einen Montagewinkel oder eine Anschlussdose aus.



**TIPP**

Die Signalgeräte-Seite im Internet:  
[www.werma.com](http://www.werma.com)

Die Signalgeräte-Seite im Internet: [www.werma.com](http://www.werma.com).

Schnell und einfach können Sie sich auf [www.werma.com](http://www.werma.com) mit unserem „Konfigurator“ die KOMPAKT 37 Signalsäule nach Ihren Vorstellungen zusammenstellen. Dabei werden Sie sicher und interaktiv von Bildern und Fragen geleitet und gelangen so mit wenigen Klicks zu Ihrer individuellen Lösung.





2-stufige KOMPAKT 37  
mit Fuß mit integriertem Rohr  
(Zubehör)



3-stufige KOMPAKT 37 mit  
Befestigungswinkel (Zubehör)

- Fertig konfigurierte Signalsäule mit max. 5 optischen Stufen
- Mit oder ohne Summer
- LED-Dauerlicht
- Mit M12-Stecker oder Kabelanschluss erhältlich
- Auch in ansprechendem Metallic-Design und klarer Kalotte erhältlich

#### **i** TECHNISCHE DATEN:

<b>Maße</b> (Ø x Höhe):	2-stufig: 37,5 mm x 127,5 mm
	3-stufig: 37,5 mm x 161,5 mm
	4-stufig: 37,5 mm x 195,5 mm
	5-stufig: 37,5 mm x 229,5 mm
	(in eingebautem Zustand)
<b>Gehäuse:</b>	PC
<b>Befestigung:</b>	Einlochmontage für Ø 22,5 mm (M22 x 1,5 mm) Boden- und Wandmontage (Zubehör)
<b>Anschluss:</b>	Kabelanschluss: Kabel, 2 m lang, Steckanschluss: M12-Stecker (2-/3-stufig: 5-polig; 4-/5-stufig: 8-polig)
<b>Stromaufnahme:</b>	50 mA pro Stufe / Summer
Lieferumfang mit Mutter und Dichtung.	

Lebensdauer  
bis zu 50.000 h

#### **🛒** BESTELLDATEN:

##### KOMPAKT 37 mit farbigen Kalotten und Summer







		Anschlussart	24 V AC/DC	12 V AC/DC
2-stufig	grün/rot	Kabelanschluss	<b>699 120 75</b>	<b>699 120 74</b>
	gelb/rot	Kabelanschluss	<b>699 130 75</b>	<b>699 130 74</b>
	grün/rot	Steckanschluss	<b>699 220 75</b>	<b>699 220 74</b>
	gelb/rot	Steckanschluss	<b>699 230 75</b>	<b>699 230 74</b>
3-stufig	grün/gelb/rot	Kabelanschluss	<b>699 110 75</b>	<b>699 110 74</b>
	grün/gelb/rot	Steckanschluss	<b>699 210 75</b>	<b>699 210 74</b>
4-stufig	klar/grün/gelb/rot	Kabelanschluss	<b>699 140 75</b>	
	blau/grün/gelb/rot	Kabelanschluss	<b>699 150 75</b>	
	klar/grün/gelb/rot	Steckanschluss	<b>699 240 75</b>	
	blau/grün/gelb/rot	Steckanschluss	<b>699 250 75</b>	
5-stufig	blau/klar/grün/gelb/rot	Kabelanschluss	<b>699 160 75</b>	
	blau/klar/grün/gelb/rot	Steckanschluss	<b>699 260 75</b>	

##### KOMPAKT 37 mit farbigen Kalotten ohne Summer

		Anschlussart	24 V AC/DC	12 V AC/DC
2-stufig	grün/rot	Kabelanschluss	<b>698 120 75</b>	<b>698 120 74</b>
	gelb/rot	Kabelanschluss	<b>698 130 75</b>	<b>698 130 74</b>
	grün/rot	Steckanschluss	<b>698 220 75</b>	<b>698 220 74</b>
	gelb/rot	Steckanschluss	<b>698 230 75</b>	<b>698 230 74</b>
3-stufig	grün/gelb/rot	Kabelanschluss	<b>698 110 75</b>	<b>698 110 74</b>
	grün/gelb/rot	Steckanschluss	<b>698 210 75</b>	<b>698 210 74</b>
4-stufig	klar/grün/gelb/rot	Kabelanschluss	<b>698 140 75</b>	
	blau/grün/gelb/rot	Kabelanschluss	<b>698 150 75</b>	
	klar/grün/gelb/rot	Steckanschluss	<b>698 240 75</b>	
	blau/grün/gelb/rot	Steckanschluss	<b>698 250 75</b>	
5-stufig	blau/klar/grün/gelb/rot	Kabelanschluss	<b>698 160 75</b>	
	blau/klar/grün/gelb/rot	Steckanschluss	<b>698 260 75</b>	

12 V-Versionen: Lieferbar ab Mai 2014

# Maßzeichnungen

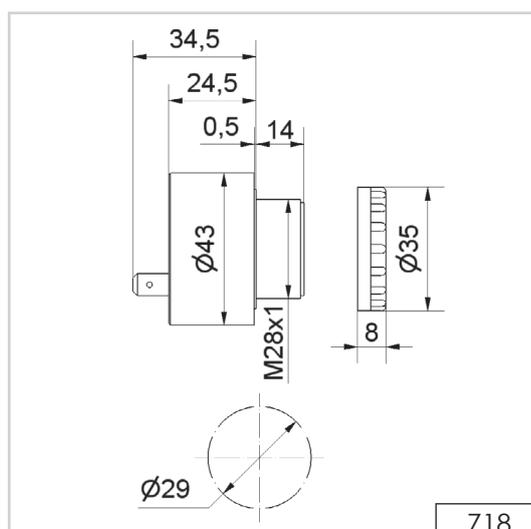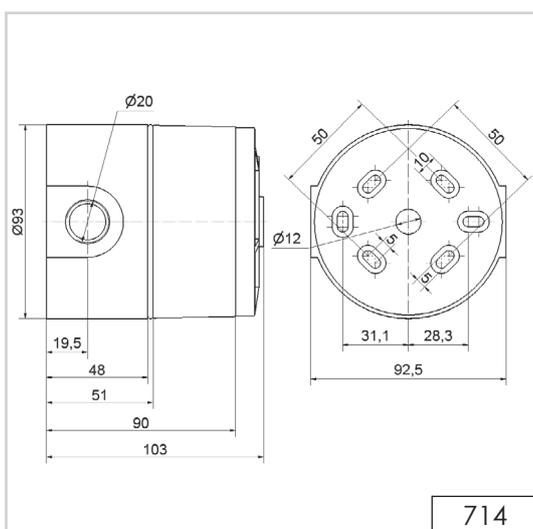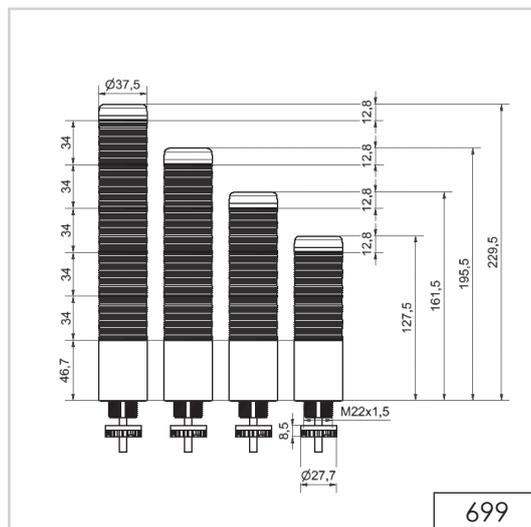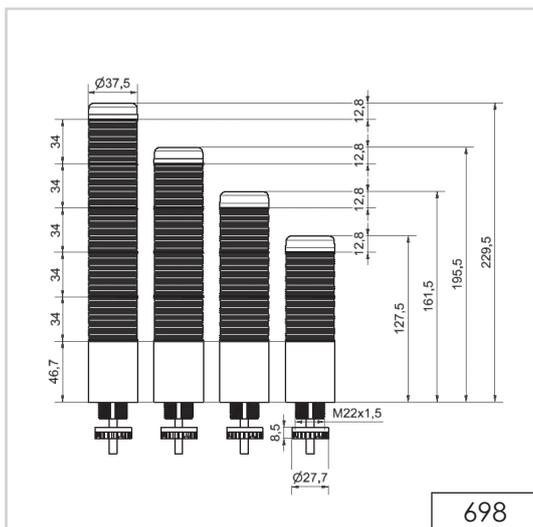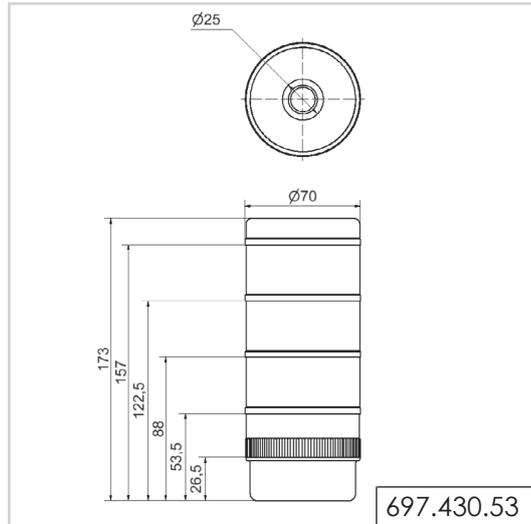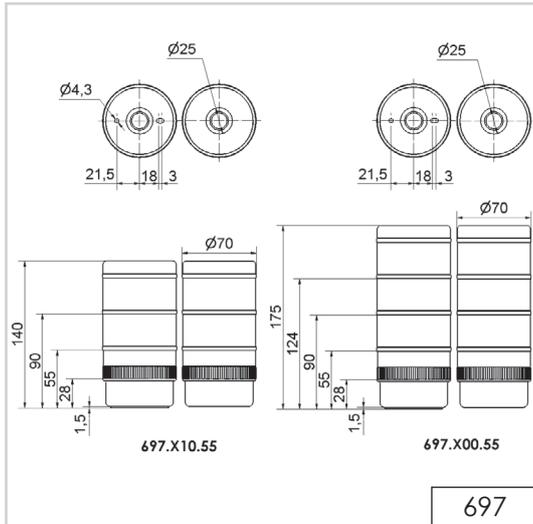

Maß-  
zeichnungen