

## Produktdatenblatt

Artikelnr. 70.353.1035.0

Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10 M25 50 A0

revos BASIC 500V Baugröße 10 Gehäuseoberteil mit M25 Verschraubung seitlich, Zweihandverriegelung



Artikelnr.	70.353.1035.0
EAN	4015573651838
Bestelleinheit	1 Stück

## Zulassungen



## Technische Daten

### Allgemein

Nennspannung	500 V
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich von	-40 °C
Einsatztemperaturbereich bis	120 °C

### Ausführung

Baugröße	10
Ausführung	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	25
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein

Technische Zeichnungen

**Ausführung .0**  
**version .0**  
Kabelverschraubung M32  
cable gland M32

Teile-Nr.  
part no.

70.353.1035.0	BAS GOT GA 10 M25 50 A0
70.353.1035.1	BAS GOT GA 10 M25 50 A1
70.353.1035.2	BAS GOT GA 10 M25 50 A2
70.353.1035.3	BAS GOT GA 10 M25 50 A3
70.353.1035.4	BAS GOT GA 10 M25 50 A4
70.353.1035.5	BAS GOT GA 10 M25 50 A5

<p>Gewinde M32 thread M32</p> <p><b>Ausführung .1</b> <b>version .1</b></p>	<p>Kabeldurchführung M32 mit Zugentlastung und Biegeschutz cable gland M32 with strain relief and bending protection</p> <p><b>Ausführung .3</b> <b>version .3</b></p>	<p>Kabelverschraubung M32 mit Zugentlastung und Knickschutz cable gland M32 with strain relief and kink protection</p> <p><b>Ausführung .4</b> <b>version .4</b></p>	<p>Stützen M32 intermediate support with thread M32</p> <p><b>Ausführung .2</b> <b>version .2</b></p>
---	--	--	---




**Ausführung .5**  
**version .5**  
Kabelverschraubung M32  
cable gland M32  
IP 65

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog


Präferenz nach DIN	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche	CAD Zeichnung, keine manuellen Änderungen	2005	Tag	Name	1. Verwendung	Bl. 1	von 1	Index
	1:1			14.06.						
							Zeichnung Nr. <b>70.353.1035.0 01K</b>			
Benennung <b>GEHAUSEOBERTE IL</b> Größe 10/M25 schmale Seite HOOD size 10/M25 narrow side										

A  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
E  
1  
1.1  
2.1  
1.1


version .0

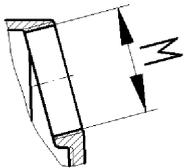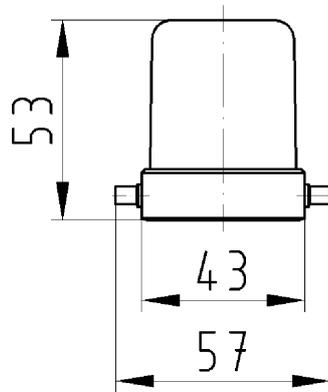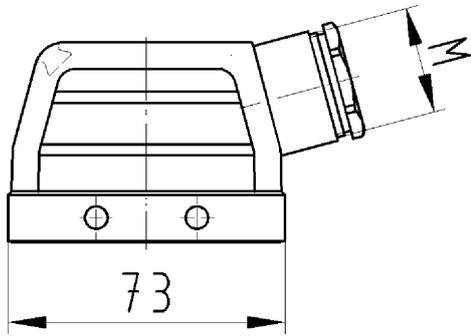


version .1

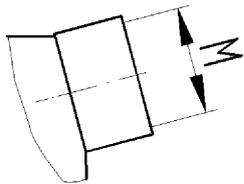

version .2

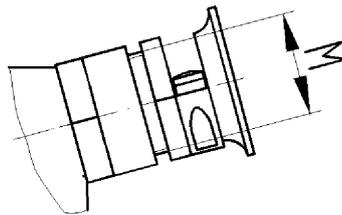

version .3

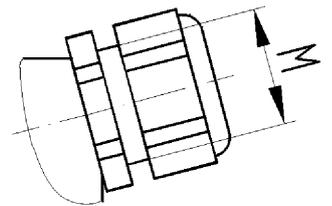

version .5

IP 65

Gehäuseoberenteil  
70.350/353.1035.0  
72.350/353.1035.0

Zeichnungsnummer  
70.350.1035.010W  
Gehäuseoberenteil

21.11.2007  
Schreiber Patrick  
M 1:2