

Immer das richtige Schneidwerkzeug:



Gartenschere



Astschere



Säge

Bypass- oder Amboss-Technik: Wo liegt der Unterschied?



BYPASS

Die Zweischneiden- oder Bypass-Technik empfiehlt sich für einen präzisen, die Wundheilung fördernden stummel-freien Schnitt junger Triebe. Der schlanke Schneidkopf ermöglicht den Schnitt auch an schwer zugänglichen Stellen.



AMBOSS

Die Einschneiden- oder Amboss-Technik spart bis zu 20 % Kraft gegenüber der Zweischneiden-Technik. Amboss-Scheren ermöglichen armschonendes Arbeiten ohne Schnittschlag – ideal für das Schneiden von abgestorbenem und hartem Holz.

WOLF-Garten bietet Ihnen ein Qualitätsversprechen in puncto hochwertige Materialien, ausgezeichnete Verarbeitung, innovative Funktionalität und Gestaltung kombiniert mit dem WOLF-Garten Qualitätsanspruch. Dafür stehen wir nicht nur mit unserem Namen, wir geben Ihnen auch 10 Jahre Garantie auf alle manuell geführten Scheren (ausgenommen Verschleißteile).



WOLF  Garten

WOLF  Garten

DEUTSCHLAND:

MTD Products Aktiengesellschaft
Industriestraße 23, 66129 Saarbrücken
Tel. +49 (0) 6805 79-202
www.WOLF-Garten.de

ÖSTERREICH:

MTD Austria Handelsgesellschaft m.b.H
Welser Str. 122, 4614 Marchtrenk
Tel. +43 (0) 72 42 60 55 510
www.WOLF-Garten.at

SCHWEIZ:

MTD Schweiz AG
Allmendstrasse 14a, 5612 Villmergen
Tel. +41 (0) 56 618 46 00
www.WOLF-Garten.ch

Besuchen Sie WOLF-Garten auch auf Facebook:

 www.facebook.com/WolfGarten

Astscheren Immer besser abschneiden!



Art.-Nr. 092.59.496 • 09/14
Preis- und techn. Änderungen vorbehalten



POWER CUT
SYSTEM SERIES

Power Cut System Series – Kraft, wenn sie benötigt wird!



Innovative Schneidkopftechnologie für müheloses Schneiden mit bis zu 4-facher Kraftverstärkung.



Antihafbeschichtete Klingen für Äste bis max. 50 mm Durchmesser.




Flach verschraubte Gelenke verhindern Beschädigungen.



Eloxierte Holme, je nach Modell mit praktischer Teleskopverstellung für größere Reichweiten.



Ergonomische Griffe mit Softeinlage für sicheres Handling.

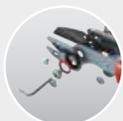

Leicht zu reinigende, austauschbare Verschleißteile.

Astscheren Bypass (2-schneidig)



POWER CUT*** RR 900T „PREMIUM PLUS“

- Teleskopverstellung ca. 650-900 mm
- bis zu 4-fache Kraftverstärkung dank innovativer Schneidkopftechnologie
- ergonomische Griffe mit Softeinlage
- für Äste bis max. 50 mm Durchmesser



POWER CUT** RR 750 „COMFORT PLUS“

- Länge ca. 750 mm
- bis zu 3-fache Kraftverstärkung dank innovativer Schneidkopftechnologie
- ergonomische Griffe mit Softeinlage
- für Äste bis max. 45 mm Durchmesser



POWER CUT* RR 650 „BASIC PLUS“

- Länge ca. 650 mm
- bis zu 2-fache Kraftverstärkung dank innovativer Schneidkopftechnologie
- ergonomische 1-K Griffe
- für Äste bis max. 40 mm Durchmesser



POWER CUT* RR 550 „BASIC PLUS“

- Länge ca. 550 mm
- bis zu 2-fache Kraftverstärkung dank innovativer Schneidkopftechnologie
- ergonomische 1-K Griffe
- für Äste bis max. 35 mm Durchmesser

Astscheren Amboss



POWER CUT*** RS 900T „PREMIUM PLUS“

- Teleskopverstellung ca. 650-900 mm
- bis zu 4-fache Kraftverstärkung dank innovativer Schneidkopftechnologie
- ergonomische Griffe mit Softeinlage
- für Äste bis max. 50 mm Durchmesser



POWER CUT** RS 750 „COMFORT PLUS“

- Länge ca. 750 mm
- bis zu 3-fache Kraftverstärkung dank innovativer Schneidkopftechnologie
- ergonomische Griffe mit Softeinlage
- für Äste bis max. 45 mm Durchmesser



POWER CUT* RS 650 „BASIC PLUS“

- Länge ca. 650 mm
- bis zu 2-fache Kraftverstärkung dank innovativer Schneidkopftechnologie
- ergonomische 1-K Griffe
- für Äste bis max. 40 mm Durchmesser



Beachten Sie auch unsere Aktions-Astscheren:

Die Sondermodelle POWER CUT RR 530 und POWER CUT RR 630 überzeugen selbst bei einfacher Hebelübersetzung mit Bedienkomfort und langlebiger Qualität!