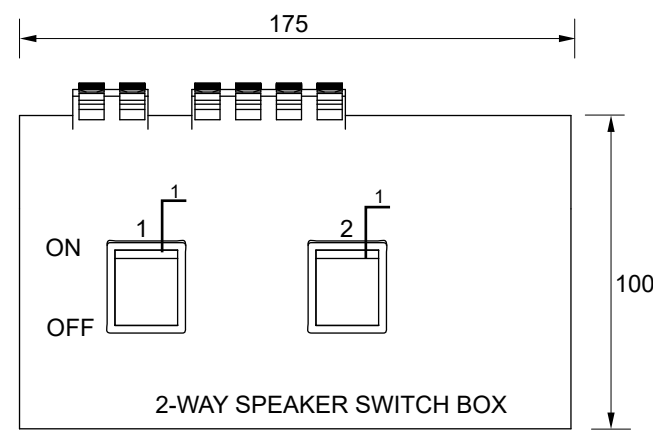
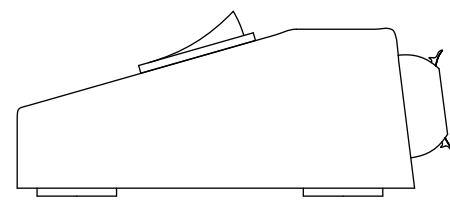
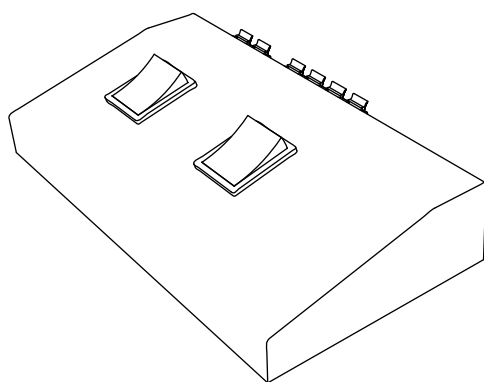


Lautsprecher-Umschaltbox

- für das Ein- und Umschalten von 2 Lautsprecherpaaren
- Lautsprecher können einzeln oder gemeinsam betrieben werden
- leichtes Anschließen durch farbige Markierungen
- Schaltleistung: max. 200 W zum Verstärker oder 100 W bei 2 Lautsprechern

Eingänge: 2x 2 Federklemmanschlüsse (R/L)
 Ausgänge: 2x 4 Federklemmanschlüsse (R/L), Ø 4 mm ²
 Eingangsleistung Verstärker: 200 W
 Eingangsleistung 2 Lautsprecher: 2x 100 W
 Eingangsleistung 4 Lautsprecher: 4x 50 W
 Impedanz: 4 - 8 Ω
 Betriebstemperatur: 0 - 45 °C
 Abmessungen: 175 x 114 x 49 mm

Speaker Selector

- for switching on and off 2 pairs of speakers
- speakers can be operated individually or together
- easy connection due to coloured markings
- switching power: max. 200 W to the amplifier or 100 W with 2 loudspeakers

Inputs: 2x 2 Spring clips (R/L)
 Outputs: 2x 4 clamp connections (R/L), Ø 4 mm ²
 Input power amplifier: 200 W
 Input power 2 speaker: 2x 100 W
 Input power 4 speaker: 4x 50 W
 Impedance: 4 - 8 Ω
 Operating temperature: 0 - 45 °C
 Dimensions: 175 x 114 x 49 mm

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gepr.:	25.01.2025	ir
		Norm:	25.01.2025	TP
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
AVS Lautsprecher-Box 2-Fach	1
Zeichnungs-Nr.: 60928	von 1

