






Produktname | *Product name*: PL130B
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0385
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: 810396
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 10.01.2020

Version	Change	Date	Name
V1	<i>Suitable battery types changed</i>	23.01.2020	LHE
V0	---	10.01.2020	LHE

Template name: Light (Non-Rechargeable), Template version: V8

Leuchte / light

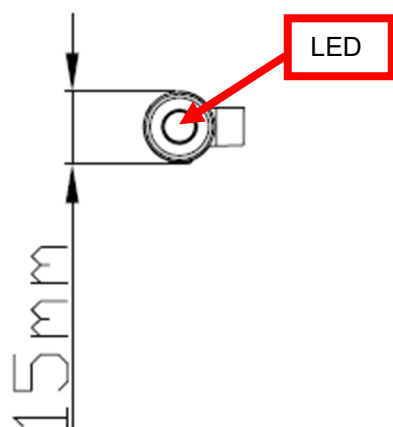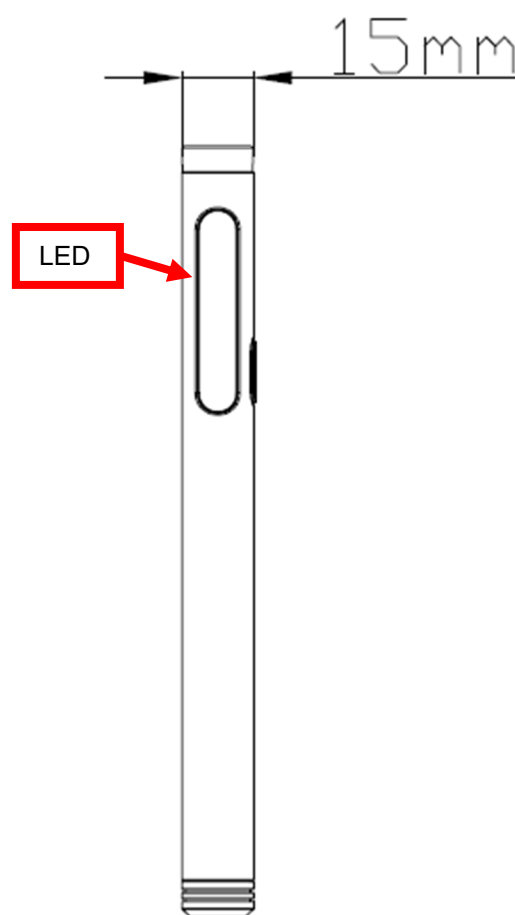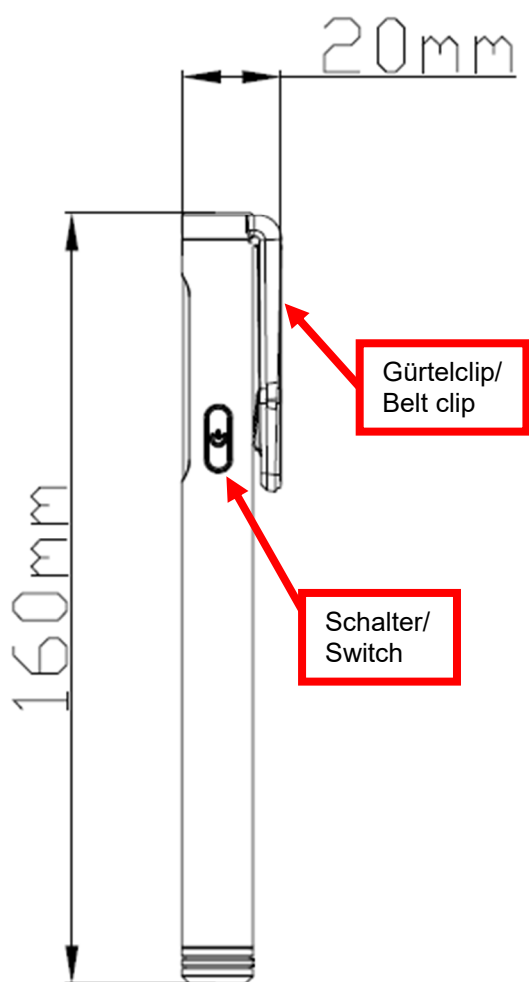

Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten der Leuchte / technical data of the light:


Haupt-LED-Leuchtmittel:	3W LED (Weitwinkel- ausleuchtung)	Main LED illuminant:	3W LED (wide angle illumination)
Zusatz-LED-Leuchtmittel:	1W LED (Weitwinkel- ausleuchtung)	Additional LED illuminant:	1W LEDs (wide angle illumination)
Schalterfunktion:	1. Zusatz-LED	Switch function:	1. Additional LED
	2. Haupt-LED		2. Main LED
	3. Aus		3. Off

Leuchtmittel:	Zusatz-LED	Illuminant:	Additional LED
Lichtstrom: [Lumen]	50lm	Luminous flux (light output): [Lumen]	50lm
Leuchtdauer:	ca. 7h	Run time:	approx. 7h
Leuchtweite:	12m	Beam distance:	12m
Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux]	150lx (Abstand: 0.5m)	Peak beam illuminance: [Lux]	150lx (Distance: 0.5m)
Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2)	1	Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2)	1

Leuchtmittel:	Haupt-LED bei 100%:	illuminant:	Main LED at 100%:
Lichtstrom: [Lumen]	130lm	Luminous flux (light output): [Lumen]	130lm
Leuchtdauer:	ca. 6h	Run time:	ca. 6h
Leuchtweite:	16m	Beam distance:	16m
Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux]	250lx (Abstand: 0.5m)	Peak beam illuminance: [Lux]	250lx (Distance: 0.5m)
Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2)	1	Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2)	1

Geeignete Akku- / Batterietypen:	2x AAA Micro 1.5V Batterien (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)	<i>Suitable battery types:</i>	2x AAA Micro 1.5V batteries (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)
Weitere Merkmale:	Clip mit Magnet	<i>Further characteristics:</i>	Clip with Magnet
Schutzart:	IP20	<i>Ingress Protection Marking:</i>	IP20
Gehäusematerial:	ABS	<i>Housing material:</i>	ABS
Betriebstemperatur:	-10°C...40°C	<i>Operating temperature:</i>	-10°C...40°C
Lagertemperatur:	-10°C...50°C (Nur Alkaline-Batterien) -20°C...50°C (Nur Lampe)	<i>Storage temperature:</i>	-10°C...50°C (only Alkaline batteries) -20°C...50°C (Torch only)
Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterie/Batterien)	Temperatur: 5...25°C Luftfeuchtigkeit: 45...75%	<i>Recommended storage conditions: (Alkaline battery/batteries only)</i>	Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 %
Approbationen:	CE	<i>Approvals:</i>	CE
Gewicht:	20g nur die Lampe 42g mit 2x Batterien (wie oben beschrieben)	<i>Weight:</i>	20g only the torch 42g with 2x batteries (as described above)
Lieferumfang:	- 2x AAA Batterien (wie oben beschrieben) mit ANSMANN Label	<i>Included in delivery:</i>	- 2x AAA batteries (as described above) with ANSMANN label
Verpackung:	Farbige-Cartonbox-Verpackung	<i>Package:</i>	Coloured-Carton-box
	Display mit 16 Stück		Display with 16 pcs.