




Produktname | *Product name*: WL210B
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0387
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN-ML-810440
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 15.01.2020

Version	Change	Date	Name
V1	Technical data corrected	04.08.2020	DC
V0	---	15.01.2020	LHE

Template name: Light (Non-Rechargeable), Template version: V5

Leuchte / light

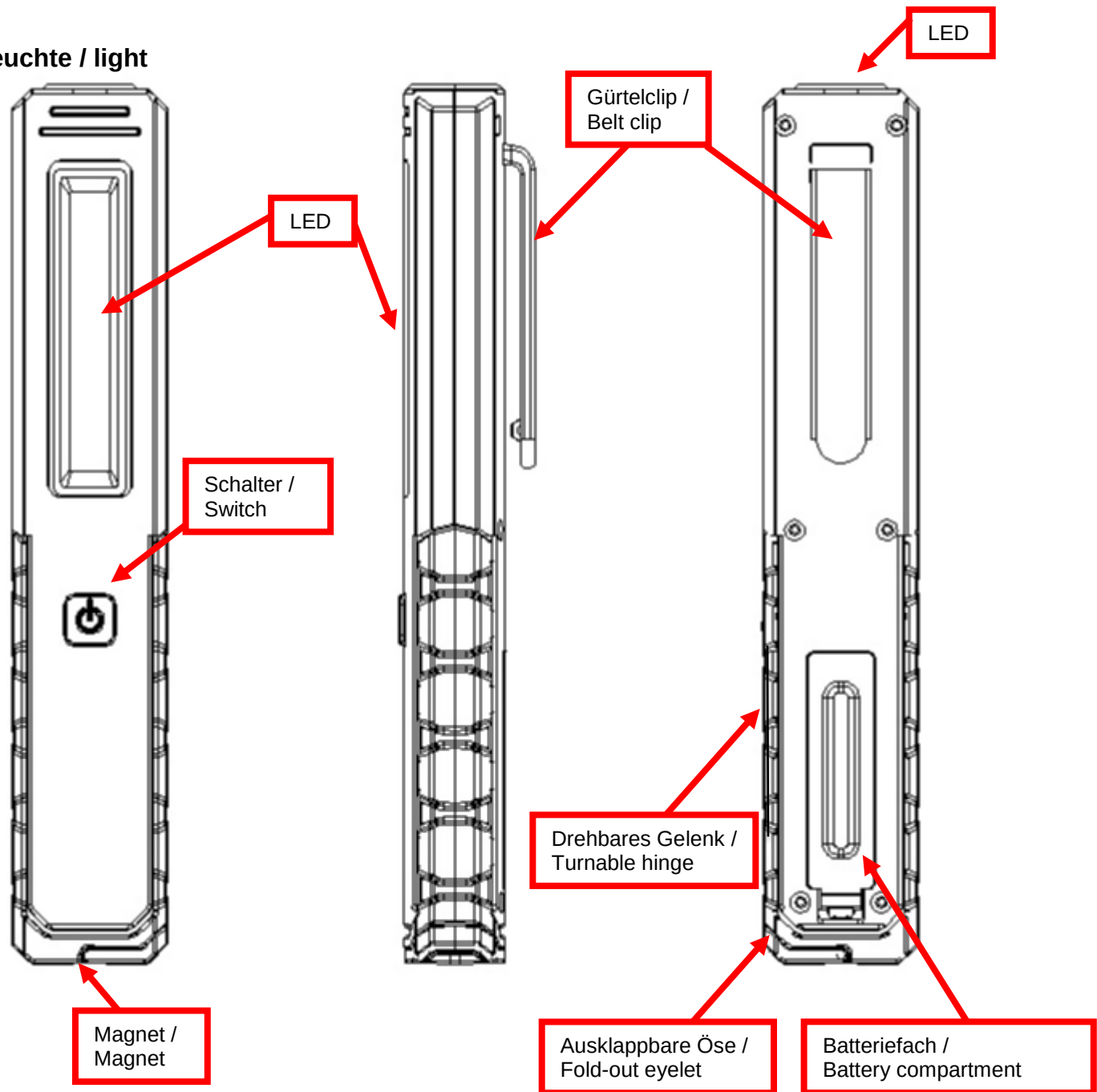

Maße / Measurement: 31 x 26 x 175mm

Technische Daten der Leuchte / technical data of the light:


Haupt-LED-Leuchtmittel:	3W COB LED (Weitwinkel- ausleuchtung)		Main LED illuminant:	3W COB LED (wide angle illumination)	
Farbtemperatur (CCT) der Haupt-LED:	ca. 6500 K		Correlated colour temperature (CCT) of the main LED:	approx. 6500 K	
Zusatz-LED- Leuchtmittel:	1W SMD LED (Punkt fokussiert mit etwas Weitwinkel- ausleuchtung)		Additional LED illuminant:	1W SMD LED (Point focus with some wide angle illumination)	
Farbtemperatur (CCT) der Zusatz-LED:	ca. 7000 K		Correlated colour temperature (CCT) of the additional LED:	approx. 7000 K	
Schalterfunktion:	1. Haupt-LED		Switch function:	1. Main LED	
	2. Zusatz-LED			2. Additional LED	
	3. Aus			3. Off	
Leuchtmittel:	Haupt- LED	Zusatz- LED:	illuminant:	Main LED	Additional LED:
Lichtstrom: [Lumen]	210lm	105lm	Luminous flux (light output): [Lumen]	210lm	105lm
Leuchtdauer:	ca. 4h	ca. 12h	Run time:	approx. 4h	approx. 12h
Leuchtweite:	19m	40m	Beam distance:	19m	40m
Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux]	360lx (Abstand: 0.5m)	1650lx (Abstand: 0.5m)	Peak beam illuminance: [Lux]	360lx (Distance: 0.5m)	1650lx (Distance: 0.5m)
Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2)	1	1	Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2)	1	1
Benötigte Zellen:	3x AAA Mignon 1.5V Batterien (Alkaline; LR6/AM3/MN1500)		Battery:	3x AAA Mignon 1.5V batteries (Alkaline; LR6/AM3/MN1500)	
Weitere Funktionen:	- 180° drehbares Gelenk mit Magnet - Ausklappbare Halteöse - 1 Gürtelclip		Further functions:	- 180° turn able hinge with magnet - Fold-out eyelet - 1x beltclip	
Schutzart des Gehäuses:	IP20		Degree of protection by the enclosure:	IP20	
Gehäusematerial:	ABS		Housing material:	ABS	
Betriebstemperatur:	-10°C...25°C		Operating temperature:	-10°C...25°C	
Lagertemperatur:	-10°C...50°C (Nur Alkaline Batterien) -20°C...50°C (Nur Lampe)		Storage temperature:	-10°C...50°C (Alkaline batteries only) -20°C...50°C (Torch only)	

Datenblatt | data sheet: WL210B (1600-0387)

Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterie/Batterien)	Temperatur: 5..25°C Luftfeuchtigkeit: 45..75%	<i>Recommended storage conditions: (Alkaline battery/batteries only)</i>	<i>Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 %</i>
Approbationen:	CE	<i>Approvals:</i>	<i>CE</i>
Gewicht:	53g nur die Lampe 89g mit 3x Batterien (wie oben beschrieben)	<i>Weight:</i>	<i>53g only the torch 89g with 3x batterien (as described above)</i>
Lieferumfang:	- 3x Batterien ANSMANN Red Alkaline Label (wie oben beschrieben)	<i>Shipment:</i>	<i>- 3x batteries ANSMANN red alkaline label (as described above)</i>
Verpackung:	Farbschachtel	<i>Package:</i>	<i>Colour box</i>
	Display 16 Stück		<i>Display 16 pcs.</i>