


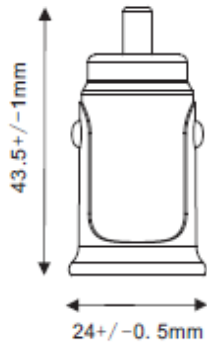

Produktname | *Product name*: KFZ Netzteil CC212 | Car power supply CC212
 Artikelnummer | *Part Number*: 1000-0030
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: 810566
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: DC / 24.09.2020

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V0	---	13.10.2020	DC

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V42

Zeichnung des KFZ Netzteils / *Drawing of the car power supply*

Technische Daten des KFZ Netzteils | *Technical data of the car power supply:*



DC Eingangs-Stecker:	Zigarettenanzünder- buchsen-Stecker	<i>DC input plug:</i>	<i>Cigarette lighter socket plug</i>
DC Eingangs- Spannung:	12 V - 24 V (11 V - 32 V)	<i>DC input voltage:</i>	<i>12V - 24 V (11 V - 32 V)</i>
DC Eingangs-Strom:	Max. 2,4 A	<i>DC input current:</i>	<i>Max. 2.4 A</i>
Ausgangs-Verbindung:	2x USB Standard Type-A Buchsen	<i>Output connection:</i>	<i>2x USB standard Type-A sockets</i>
DC Ausgangs- Spannung: (Stabilisiert) [V]	5,0 V (4,75 V bis 5,35 V)	<i>DC output voltage: (Regulated) [V]</i>	<i>5.0 V (4.75 V to 5.35 V)</i>
Ausgangs-Strom:	Max. 2,4 A	<i>Output current:</i>	<i>Max. 2.4 A</i>
Ausgangs-Leistung:	Max. 12,0 W	<i>Output power:</i>	<i>Max. 12.0 W</i>
Ausgangs-Typ:	Smart IC	<i>Output type:</i>	<i>Smart IC</i>
Elektrische Schutzfunktion:	- Überstromschutz - Überlastschutz - Übertemperaturschutz - Kurzschlusschutz	<i>Electrical protection:</i>	- Over current protection - Overload Protection - Over temperature protection - Short circuit protection
Gehäusematerial:	PC und ABS	<i>Housing material:</i>	<i>PC and ABS</i>
Gehäusotyp:	KFZ-Steckergehäuse	<i>Housing type:</i>	<i>Car lighter plug-in case</i>
Betriebstemperatur:	-10 °C...40 °C	<i>Operating temperature:</i>	<i>-10 °C...40 °C</i>
Lagertemperatur:	-25 °C...70 °C	<i>Storage temperature:</i>	<i>-25 °C...70 °C</i>
Approbationen:	CE	<i>Approvals:</i>	<i>CE</i>
Gewicht:	13 g	<i>Weight:</i>	<i>13 g</i>
Lieferumfang:	- KFZ USB Netzteil - Mehrsprachige Bedienungs- anleitung	<i>Shipment:</i>	- Car USB power supply - Multilingual operating instruction
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	<i>Package:</i>	<i>Coloured folding box</i>