

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA CLASSIC CALICE WALL E27 ST

ENDURA CLASSIC CALICE | Edelstahlleuchte mit Glasdiffusor



ANWENDUNGSGEBIETE

- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Fassung
- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Gehäuse aus Edelstahl
- Schutzart: IP44



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Daten des Leuchtenvorschaltgeräts

ECG - Dimmbar	No
---------------	----

Abmessungen & Gewicht

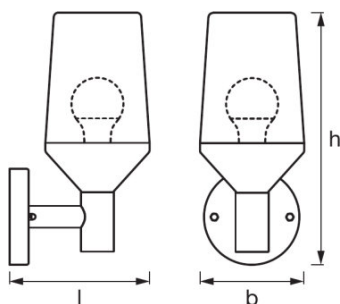

Länge	161,0 mm
Breite	120,0 mm
Höhe	290,0 mm
Produktgewicht	900,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Edelstahl
Produktfarbe	Stahl
Gehäusefarbe	Stahl
Material Abdeckung	Glas

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

Anschlussart	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075477957	Faltschachtel 1	202 mm x 162 mm x 334 mm	1055,00 g	10.93 dm ³
4058075477964	Versandschachtel 4	420 mm x 350 mm x 340 mm	4997,00 g	49.98 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.