

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 225mm

SMART RECESS SLIM DOWNLIGHT TW | Smart Einbau-Downlight mit integriertem Treiber TW und dimmbar



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Schlafzimmer
- Küchen

PRODUKTVORTEILE

- Sehr schlanke Form
- Ideal, wenn wenig Platz in der Decke

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gehäusematerial: Kunststoff
- Integrierter Treiber
- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi



TECHNISCHE DATEN**Elektrische Daten**

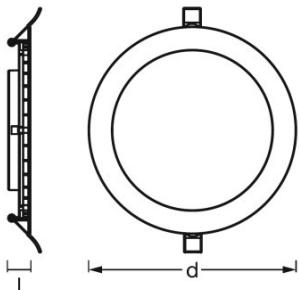
Nennleistung	22,00 W
Nennspannung	220...240 V
Nennstrom	0,00011 A
Netzfrequenz	50/60 Hz
Betriebsart	Externer LED-Treiber

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000...6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Tunable White
Lichtausbeute	90 lm/W
Lichtstrom	2000 lm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	110 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

Produktgewicht	273,00 g
Höhe	33,5 mm
Durchmesser	225,0 mm

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Plastik
Material Abdeckung	Polystyrol (PS)
Gehäusefarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
--------------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Montageort	Decke
Montageart	Einbau

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

Normen	CE/EMC/REACH/RoHS/ERP
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075573277	Faltschachtel 1	42 mm x 234 mm x 237 mm	297,00 g	2.33 dm ³
4058075573284	Versandschachtel 12	450 mm x 276 mm x 268 mm	4261,00 g	33.29 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.