

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ TWIST 230X127mm

**DECORATIVE WALL LAMP WITH WIFI TECHNOLOGY | Smarte dekorative Wandleuchte mit WIFI-Technologie TW und dimmbar**



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- 

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi



**TECHNISCHE DATEN****Elektrische Daten**

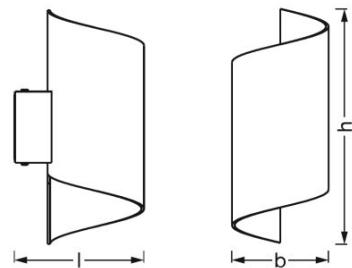
<b>Nennleistung</b>	12,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Nennstrom</b>	0,055 A
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

**Photometrische Daten**

<b>Farbtemperatur</b>	3000...6500 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtausbeute</b>	60 lm/W
<b>Lichtstrom</b>	600 lm

**Lichttechnische Daten**

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	360,00 °
----------------------------	----------

**Abmessungen & Gewicht**

<b>Produktgewicht</b>	590,00 g
<b>Länge</b>	127,0 mm
<b>Breite</b>	95,0 mm
<b>Höhe</b>	230,0 mm

**Farben & Materialien**

<b>Produktfarbe</b>	Schwarz
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz

**Temperaturen & Betriebsbedingungen**

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

**Lebensdauer**

Anzahl der Schaltzyklen	15000
-------------------------	-------

**Zusätzliche Produktdaten**

Montageort	Wand
Montageart	Anbau

**Einsatzmöglichkeiten**

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme

**Zertifikate & Standards**

Schutzklasse	II
Schutzzart	IP20

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075574090	Faltschachtel 1	136 mm x 100 mm x 280 mm	698,00 g	3.81 dm <sup>3</sup>
4058075574106	Versandschachtel 4	290 mm x 216 mm x 300 mm	3302,00 g	18.79 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.