

PRODUKTDATENBLATT

LED Worklight Value Tripod Battery 1x20W

865

WORKLIGHTS VALUE BATTERY TRIPOD | Akkubetriebene Arbeitsleuchte auf einem Tripod, value class



Anwendungsgebiete

- Renovierung
- Garagen
- Werkstatt
- Keller

Produktvorteile

- Tragbare Arbeitsleuchte für verschiedene Applikationen, auch da wo kein Stromanschluss ist
- Das Licht kann aus verschiedenen Höhen benutzt werden, dank der höhenverstellbaren Tripods

Produkteigenschaften

- Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°
- Stativ höhenverstellbar bis zu 1.8 m Gesamthöhe
- Akkubetriebene Arbeitsleuchte auf einem Tripod montiert



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	20,00 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	1500,000 mA
Netzleistungsfaktor λ	1,00
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	2000 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kaltes Tageslicht
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdcm
Lichtstärke	800 cd
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	<1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	<0.9
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Ausstrahlungswinkel	115 °

Maße & Gewicht

Länge	1070,00 mm
Breite	920,00 mm
Höhe	1550,00 mm
Produktgewicht	3750,00 g
Kabellänge	600 mm

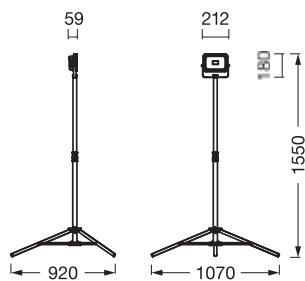

LED WORKLIGHT VAL
BAT1X20W865PBTRIPOD

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Glas
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-10...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+60 °C
Anschlussart	USB
Schutzart	IP54
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	3 DIM
Montageart	Stehend
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	7500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Batterieart	Lithium-Ionen
Battery size [GMS]	Others
Anzahl enthaltener Batterien	3
Batterieladedauer	4.5 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Juli 2024
Anzahl Leuchtmittel	Not relevant

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Erforderliches Zubehör enthalten

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 PDF	User Instruction
	LED WORKLIGHT VAL BATTEN
 PDF	Rechtliche Hinweise
	LED WORKLIGHT VAL BAT 1X20W 865 PB TRIPOD
 PDF	Konformitätserklärung
	LED WORKLIGHT 865
 PDF	Declarations Of Conformity UKCA
	LED WORKLIGHT 865

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854282775	Faltschachtel 1	156 mm x 179 mm x 766 mm	4546.00 g	21.39 dm ³
4099854282782	Versandschachtel 2	780 mm x 193 mm x 340 mm	9894.00 g	51.18 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.