

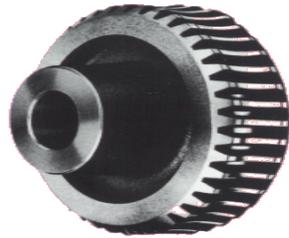


**DATENBLATT SCHNECKENRADSATZ MODUL 0,75 40 Zähne**

Schneckenrad	Modul	Zähnezahl	SP = Aussendurchmesser [mm]	b = Breite ohne Flansch [mm]	N = Nabendurchmesser [mm]	NL = Nabenlänge [mm]	L = Breite mit Flansch [mm]	B = Bohrung [mm]	Stellschraube	Achsabstand [mm]
236950	0,75	40	31,5	4	10	5	9	5 H7	M	19,25

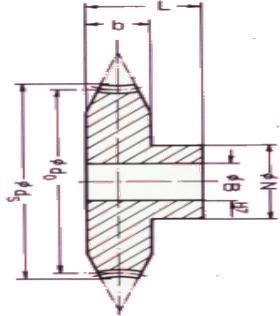

Schnecke 1 Gang rechts	Modul	Material C45 brüniert	dk = Aussendurchmesser [mm]	N = Nabendurchmesser [mm]	ls = Länge ohne Nabe [mm]	L = Gesamtlänge [mm]	B = Bohrung [mm]
236950	0,75		10	6,5	15	20	4 H7

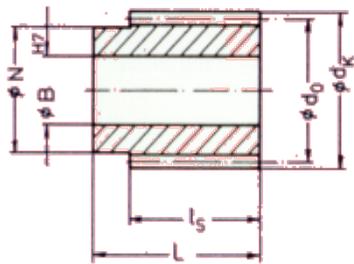

**HIMWEIS:**  
 Alle Angaben wurden sorgfältig überprüft. Für etwaige Fehler kann keine Haftung übernommen werden.