


Treibstifte – Canoe-Clips

Farbe: s. Tabelle



Material:
PA / PA66

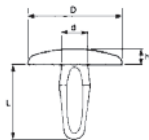

Form 1

Artikel-Nr.	Form	Farbe	Loch-ø	Platten- maß	ø D	ø d	L	h	MOQ Stück
091 0000 000 02	1	natur	2,8	0,8 – 3,6	7,8	-	12,0	1,2	500
091 0000 599 02	1	schwarz	2,8	0,8 – 3,6	7,8	-	12,0	1,2	500
354-0824-000	1	natur	3,5	0,9 – 4,0	10,3	3,2	11,1	2,5	100
354-0778-000	1	natur	3,5	2,4 – 5,8	7,6	3,2	13,0	1,1	100
454-1854-000	1	natur	4,8	0,8 – 4,0	9,5	4,6	11,1	1,5	100
254-0001-000*)	1	schwarz	4,8	3,0 – 6,0	14,0	4,7	15,0	2,2	100
354-0796-0000	1	schwarz	5,0	0,5 – 3,0	14,0	4,6	14,5	3,0	100
354-0796-0020	1	natur	5,0	0,5 – 3,0	14,0	4,6	14,5	3,0	100
439-0853-001	1	schwarz	5,8	0,5 – 3,0	14,0	4,6	14,5	3,0	100
254-0530-001	1	schwarz	7,0	2,0 – 5,5	14,1	6,9	17,0	2,0	100
091 0016 500 02	1	weiß	9,4	3,0 – 9,0	20,0	-	24,0	2,6	250
091 0016 599 02	1	schwarz	9,4	3,0 – 9,0	20,0	-	24,0	2,6	250

*) Kopfoberfläche genarbt