



BLIND RIVET MULTIGRIP REMACHE MULTIGRIP

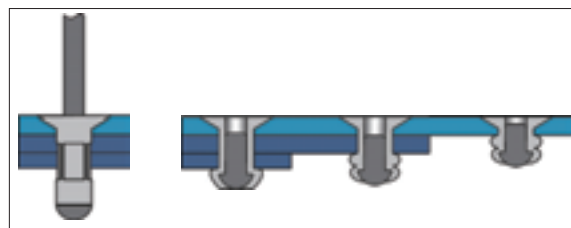

English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Countersunk head 120°	Cabeza avellanada 120°	Tête fraisee 120°	Senkkopf 120°	Cabeça embeber 120°
Body: Aluminium * 2,5% Mg	Cuerpo: Aluminio * 2,5% Mg	Corps: Aluminium * 2,5% Mg	Hülse: Aluminium * 2,5% Mg	Corpo: Aluminio * 2,5% Mg
Mandrel: Steel ** zincplated 3 µ mín.	Vástago: Acero ** cincado 3 µ mín.	Clou: Acier ** zingué 3 µ mín.	Dorn: Stahl ** verzinkt 3 µ mín.	Prego: Aço ** zincado 3 µ mín.
* Al Mg 2,5 EN AW 5052				
** Steel /acero DIN EN 10016-2 SAE 1010-1020-1030-1040				

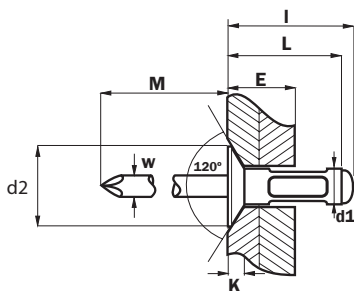

d1 Ø m/m	L Nominal m/m	E m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	I m/m	(N)	(N)	Part No./Ref.
3,2	9,5	1,5 - 6,0	3,30 - 3,50	5,80	1,10	1,80	12,00	700	980	01090003209
4,0	11,0	2,0 - 8,0	4,10 - 4,30	7,30	1,30	2,20	13,80	1200	1600	01090004011
4,8	12,0	2,0 - 7,5	4,90 - 5,10	8,80	1,60	2,75	15,10	1500	2400	01090004812
	16,5	6,0 - 12,0					19,60			01090004816

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos que aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora continua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.

