



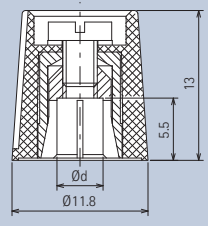

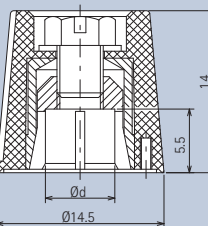

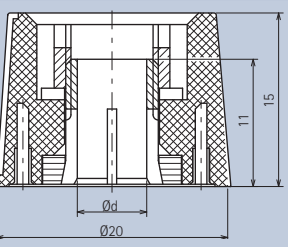

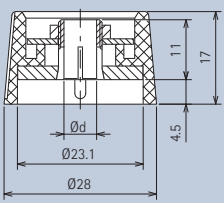

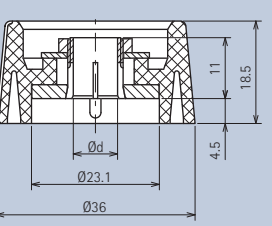

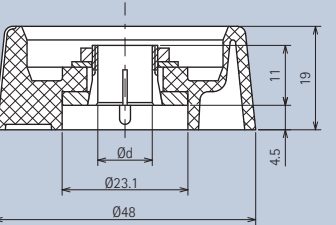


# Kunststoff Drehknopfsystem mit Spannzangenbefestigung

# Plastic Turning Knob System with Collet Fixing

Knöpfe · Knobs		Abdeckkappen · Caps		
<b>Farbschlüssel · Color Key</b> ■ rot · red      ■ blau · blue ■ schwarz · black      ■ gelb · yellow ■ grau · grey      ■ grün · green		 ohne Markierung without marking	 mit Markierung with marking	 glänzend gloss
	 Ød Ø11.8 13 5.5	3 4 ■ 330.3 ■ 330.4	■ 330.31 ■ 330.41	■ 499.642 ■ 499.643 ■ 499.644 ■ 499.646 ■ 499.647 ■ 499.648
	 Ød Ø14.5 14 5.5	4 6 ■ 331.4 ■ 331.6	■ 331.41 ■ 331.61	■ 499.642 ■ 499.643 ■ 499.644 ■ 499.646 ■ 499.647 ■ 499.648
	 Ød Ø20 15 11	4 6 ■ 332.4 ■ 332.6	■ 332.41 ■ 332.61	■ 332.662 ■ 332.663 ■ 332.664 ■ 332.666 ■ 332.667 ■ 332.668
	 Ød Ø23.1 Ø28 17 11 4.5	6 ■ 333.6	■ 333.61	MOQ 5.000 ■ 333.662 ■ 333.663 ■ 333.664 ■ 333.666 ■ 333.667 ■ 333.668
	 Ød Ø23.1 Ø36 18.5 11 4.5	6 8 ■ 334.6 ■ 334.8	■ 334.61 ■ 334.81 MOQ 1.000	■ 334.662 ■ 334.663 ■ 334.664
	 Ød Ø23.1 Ø48 19 11 4.5	6 8 10 ■ 335.6 ■ 335.8 ■ 335.9	■ 335.61 ■ 335.81 ■ 335.91 MOQ 1.000	■ 335.662 ■ 335.663 ■ 335.664