


TRAFO SPK 014.....

Baugröße / Size : EI 30 / 10,5

Nennleistung
Power Rating

1,50 VA

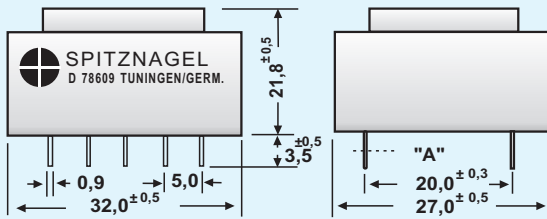

Kurzschlussfest

Short Circuit Proof

Zweikammer Wicklung

Split Bobin


Vakuumvergossen

Potted under Vacuum


Prüfzeichen:

Approvals:


VDE 0570 EN 61 558, UL1585 Class 2 und Class 3, (File E120326) CSA

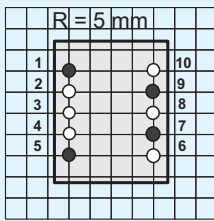

Layout 30A

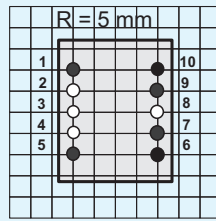


Layout 30B

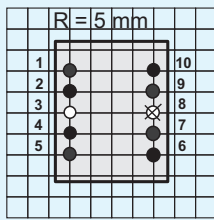


Layout 30D


- Pin Anschluß
 - ⊗ Pin blind
 - Kein Pin
- Ansicht : Bauteilseite
- Connected
No Connected
No Pin
- Layout : Top View

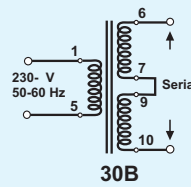


30B

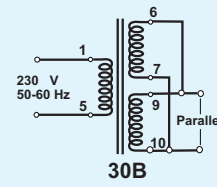

30B

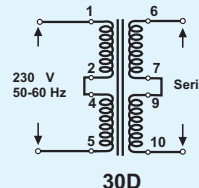

30D

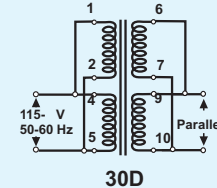

30D

Technische Änderungen vorbehalten !

| Artikel Nr. Part Number | Primär Primary | | Sekundär 1 Secondary 1 | | | Sekundär 2 Secondary 2 | | | Layout Figure | Prüfzeichen Approvals | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------|-----|----|
| | 50-60Hz Volt | PIN | Nenn Rated Volt | Leerlauf No Load Volt | Nenn Rated mA | Nenn Rated Volt | Leerlauf No Load Volt | Nenn Rated mA | | VDE | UL 1585 | CSA | CE |
| 01404 | 230 | 1 - 5 | 4,0 | 6,2 | 375 | | | | 30A | ja | ja | ja | ja |
| 01406 | 230 | 1 - 5 | 6,0 | 9,2 | 250 | | | | 30A | ja | ja | ja | ja |
| 01409 | 230 | 1 - 5 | 9,0 | 13,9 | 167 | | | | 30A | ja | ja | ja | ja |
| 01412 | 230 | 1 - 5 | 12,0 | 18,5 | 125 | | | | 30A | ja | ja | ja | ja |
| 01415 | 230 | 1 - 5 | 15,0 | 23,1 | 100 | | | | 30A | ja | ja | ja | ja |
| 01418 | 230 | 1 - 5 | 18,0 | 27,7 | 83 | | | | 30A | ja | ja | ja | ja |
| 01424 | 230 | 1 - 5 | 24,0 | 37,0 | 63 | | | | 30A | ja | ja | | ja |
| 0140404 | 230 | 1 - 5 | 4,0 | 6,2 | 188 | 4,0 | 6,2 | 188 | 30B | ja | ja | ja | ja |
| 0140606 | 230 | 1 - 5 | 6,0 | 9,2 | 125 | 6,0 | 9,2 | 125 | 30B | ja | ja | ja | ja |
| 0140808 | 230 | 1 - 5 | 8,0 | 12,3 | 94 | 8,0 | 12,3 | 94 | 30B | ja | ja | ja | ja |
| 0140909 | 230 | 1 - 5 | 9,0 | 13,9 | 83 | 9,0 | 13,9 | 83 | 30B | ja | ja | ja | ja |
| 0141212 | 230 | 1 - 5 | 12,0 | 18,5 | 63 | 12,0 | 18,5 | 63 | 30B | ja | ja | ja | ja |
| 0141515 | 230 | 1 - 5 | 15,0 | 23,1 | 50 | 15,0 | 23,1 | 50 | 30B | | | | ja |
| 0141818 | 230 | 1 - 5 | 18,0 | 27,7 | 42 | 18,0 | 27,7 | 42 | 30B | | | | ja |
| 0142424 | 230 | 1 - 5 | 24,0 | 37,0 | 31 | 24,0 | 37,0 | 31 | 30B | | | | ja |
| 0140404-70000 | 2 x 115 | 1-2 / 4-5 | 4,0 | 6,2 | 188 | 4,0 | 6,2 | 188 | 30D | ja | ja | ja | ja |
| 0140606-70000 | 2 x 115 | 1-2 / 4-5 | 6,0 | 9,2 | 125 | 6,0 | 9,2 | 125 | 30D | ja | ja | ja | ja |
| 0140808-70000 | 2 x 115 | 1-2 / 4-5 | 8,0 | 12,3 | 94 | 8,0 | 12,3 | 94 | 30D | ja | ja | ja | ja |
| 0140909-70000 | 2 x 115 | 1-2 / 4-5 | 9,0 | 13,9 | 83 | 9,0 | 13,9 | 83 | 30D | ja | ja | ja | ja |
| 0141212-70000 | 2 x 115 | 1-2 / 4-5 | 12,0 | 18,5 | 63 | 12,0 | 18,5 | 63 | 30D | ja | ja | ja | ja |
| 0141515-70000 | 2 x 115 | 1-2 / 4-5 | 15,0 | 23,1 | 50 | 15,0 | 23,1 | 50 | 30D | | | | ja |
| 0141818-70000 | 2 x 115 | 1-2 / 4-5 | 18,0 | 27,7 | 42 | 18,0 | 27,7 | 42 | 30D | | | | ja |
| 0142424-70000 | 2 x 115 | 1-2 / 4-5 | 24,0 | 37,0 | 31 | 24,0 | 37,0 | 31 | 30D | | | | ja |