


TRAFO SPK 055.....


Baugröße / Size : EI 42 / 15

Nennleistung
Power Rating


5,50 VA

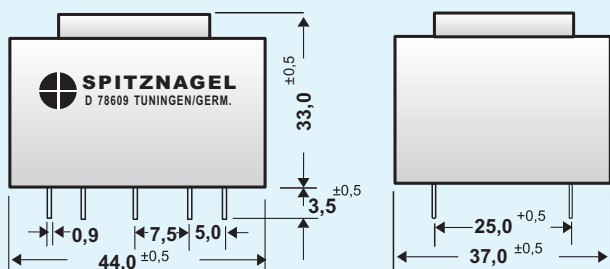

Nicht Kurzschlussfest | not Short Circuit Proof
 Zweikammer Wicklung | Split Bobin
 Vakuumvergossen | Potted under Vacuum
 Prüfzeichen: | Approvals:
 VDE 0570 EN 61 558, UL1585 Class 2 und
 Class 3, (File E120 326), CSA

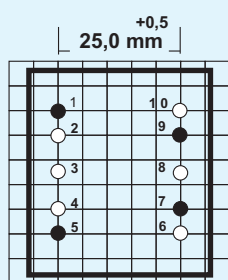

R = 5,0 mm
Layout 42F

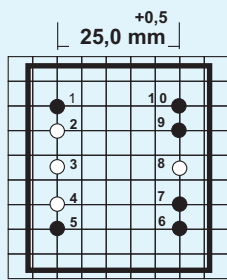


R = 5,0 mm
Layout 42G




- Pin Anschluß
- ⊗ Pin blind
- Kein Pin

- Connected
- No Connected
- No Pin

Ansicht :
Bauteilseite | Top View

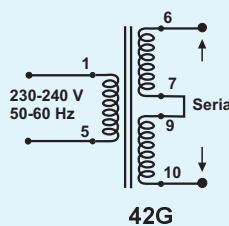

42G

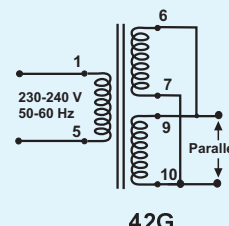

42G

Technische Änderungen vorbehalten !

Artikel Nr. Part Number	Primär Primary		Sekundär 1 Secondary 1			Sekundär 2 Secondary 2			Layout Bild Figure	Prüfzeichen Approvals			
	50-60Hz Volt	PIN	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mA	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mA		VDE	UL 1585	CSA	CE
05506	230	1 - 5	6,0	7,9	917				42F	ja	ja	ja	ja
05509	230	1 - 5	9,0	11,8	611				42F	ja	ja	ja	ja
05512	230	1 - 5	12,0	15,7	458				42F	ja	ja	ja	ja
05515	230	1 - 5	15,0	19,7	367				42F	ja	ja	ja	ja
05518	230	1 - 5	18,0	23,6	306				42F	ja	ja	ja	ja
05524	230	1 - 5	24,0	31,4	229				42F	ja	ja		ja
0550404	230	1 - 5	4,0	5,2	688	4,0	5,2	688	42G	ja	ja	ja	ja
0550606	230	1 - 5	6,0	7,9	458	6,0	7,9	458	42G	ja	ja	ja	ja
0550909	230	1 - 5	9,0	11,8	306	9,0	11,8	306	42G	ja	ja	ja	ja
0551212	230	1 - 5	12,0	15,7	229	12,0	15,7	229	42G	ja	ja	ja	ja
0551515	230	1 - 5	15,0	19,7	183	15,0	19,7	183	42G	ja	ja	ja	ja