


Kleinst-Glimmlampen T1^{1/4}

KG

mit freien Drahtenden

(4 x 10,5 mm)

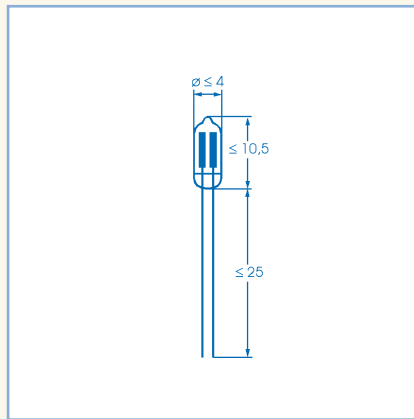


Typ	Nennspannung	Zündspannung	Brennspannung (Mittel)	Nennstrom	Vorwiderstand		Artikelnr.	EAN 4021553...	Preis je 100 in EURO
	[Volt]	[Volt]	[Volt]	[mA]	[kΩ]	[W]			
KG 100-10	115 ~ A.C.	≤ 94 ~ A.C.	55 ~ A.C.	0,50	120	0,25	00071010	089003	
	230 ~ A.C.	≤ 94 ~ A.C.	55 ~ A.C.	0,50	390	0,25	00071010	089003	
KG 140-10	230 ~ A.C.	≤ 186 ~ A.C.	60 ~ A.C.	0,60	270	0,25	00071410	089027	
	400 ~ A.C.	≤ 186 ~ A.C.	60 ~ A.C.	0,60	560	0,50	00071410	089027	

Piccolo-Glimmlampen T1^{3/4}

PG

mit freien Drahtenden

(6 x 12,5/16 mm)

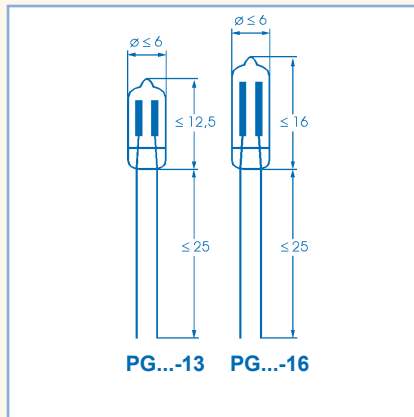

Typ	Nennspannung	Zündspannung	Brennspannung (Mittel)	Nennstrom	Vorwiderstand		Artikelnr.	EAN 4021553...	Preis je 100 in EURO
	[Volt]	[Volt]	[Volt]	[mA]	[kΩ]	[W]			
PG 100-13	115 ~ A.C.	≤ 94 ~ A.C.	55 ~ A.C.	0,35	180	0,25	00081013	089102	
	230 ~ A.C.	≤ 94 ~ A.C.	55 ~ A.C.	0,35	560	0,25	00081013	089102	
PG 100-16	115 ~ A.C.	≤ 94 ~ A.C.	55 ~ A.C.	0,50	120	0,25	00081016	089119	
	230 ~ A.C.	≤ 94 ~ A.C.	55 ~ A.C.	0,50	390	0,25	00081016	089119	
PG 140-13	230 ~ A.C.	≤ 186 ~ A.C.	70 ~ A.C.	0,90	180	0,25	00081413	089126	
	400 ~ A.C.	≤ 186 ~ A.C.	70 ~ A.C.	0,90	390	0,50	00081413	089126	
PG 140-16	230 ~ A.C.	≤ 186 ~ A.C.	70 ~ A.C.	1,35	120	0,25	00081416	089133	
	400 ~ A.C.	≤ 186 ~ A.C.	70 ~ A.C.	1,35	270	0,50	00081416	089133	

Weitere Glimmlampen auf Anfrage lieferbar