


## ESMKV 16

Kabelverschraubung 6-kant, Messing vernickelt, M16, mit kurzem Anschlussgewinde



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

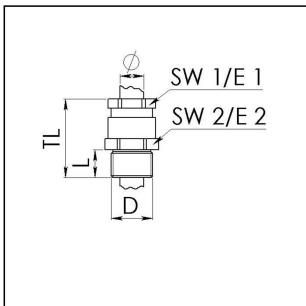

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Weichgummi
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	80 °C
Schutzart	IP54
Gewindestart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	5 mm
Ø Kabel min	2 mm
Ø Kabel max	10 mm
Schlüsselweite SW1	16 mm
Schlüsselweite SW2	18 mm
Eckmaß E1	18 mm
Eckmaß E2	20 mm
Gesamtlänge TL	22 mm
Kategorie der Schlagbeanspruchung	6
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10062871
Verpackungseinheit	100
Typ	ESMKV 16
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

+49-4191-508-0 · +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

## Empfohlenes Zubehör

<b>EMMU 16</b>	10063142
<b>ORD-E 16</b>	10064698

30.08.2021


## Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)

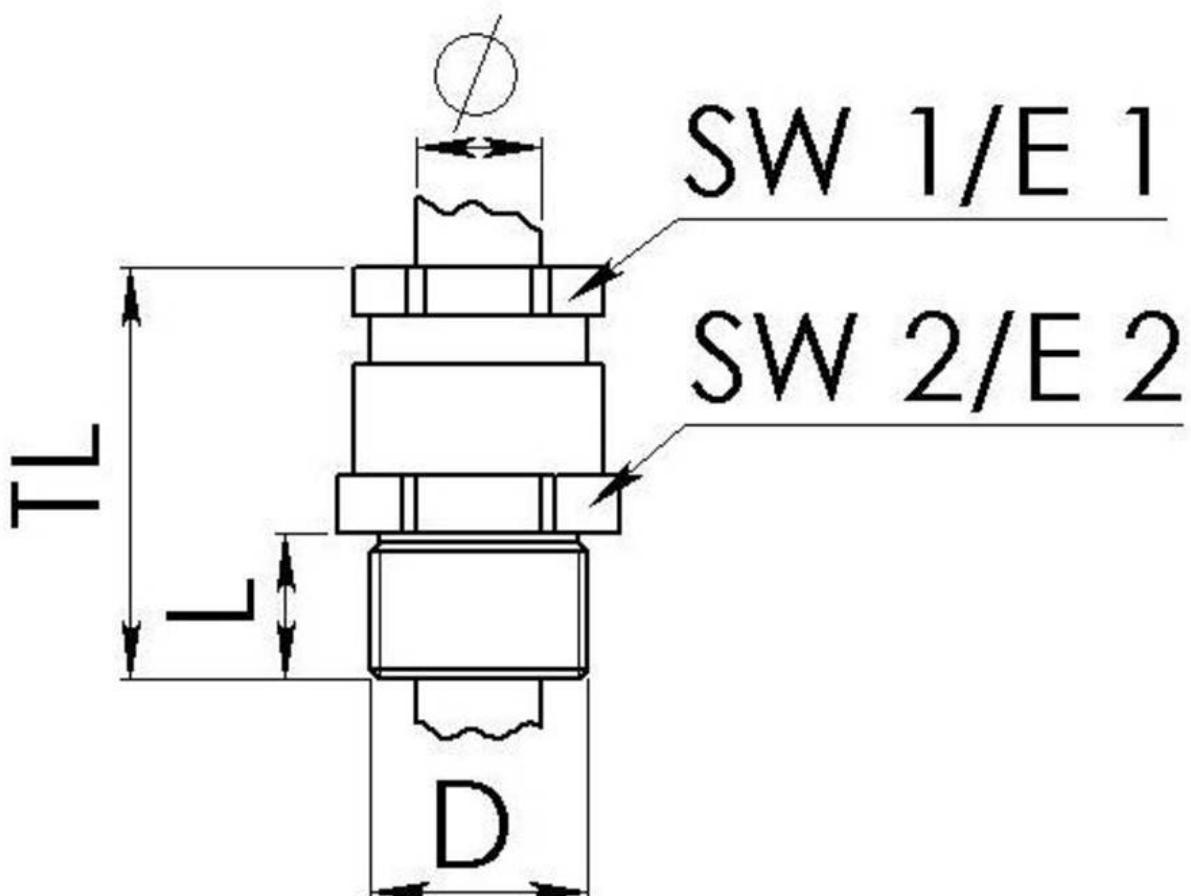

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)