


ESVG 25

Druckausgleichsverschraubung, Kunststoff, RAL 7035, M25

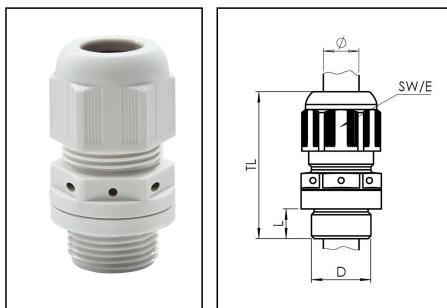

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Membrane	ePTFE
Material Dichtung	EPDM
Luftdurchlass bei 70mbar	65 l/h
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Schutzart	IP68 / IP69
Gewindestart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	17 mm
Ø Kabel UL Zulassung	10,8 mm - 15,8 mm
Schlüsselweite SW	29 mm
Eckmaß E	32 mm
Install. Drehmoment Stutzen	4 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	4 N m
Gesamtlänge TL	45 mm - 54 mm
Ausstattung	Inkl. Anschlußgewindedichtring
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10100666
Typ	ESVG 25
Verpackungseinheit	1

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

MFD 25/02/060	10060452
RDE 25	10060768
EMUG 25	10060773
MFD 25/02/080	10060952
MFD 25/02/070	10063995
BS 17	10064012
MFD 25/03/070	10064342
MFD 25/04/060	10064343
MFD 25/01/105-01/055	10101255
MFD 25/05/056	10102023

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

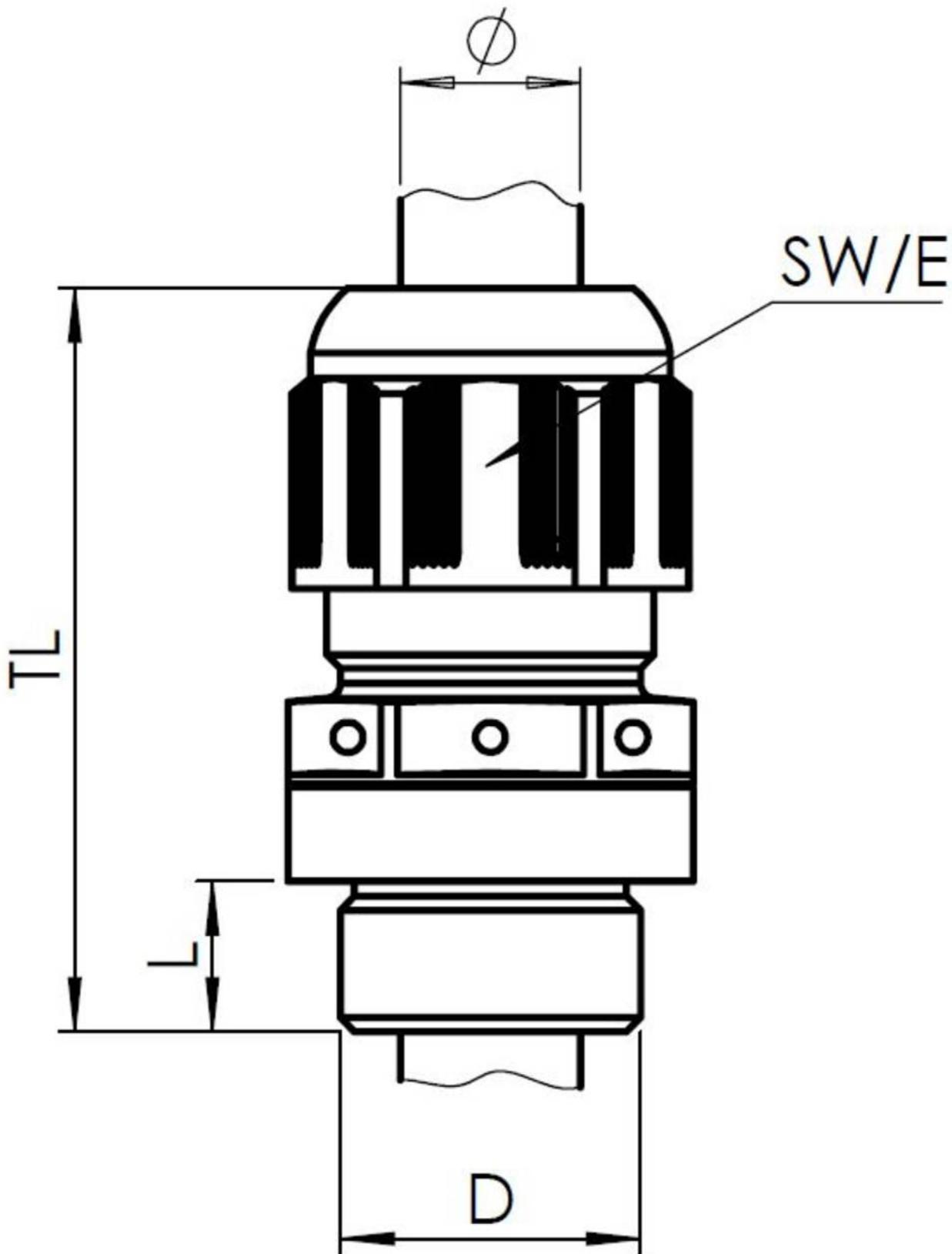

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com