


OSRA 32 / M32(M)*M25(F)

Ex d Reduzierung, Messing vernickelt, M32-M25

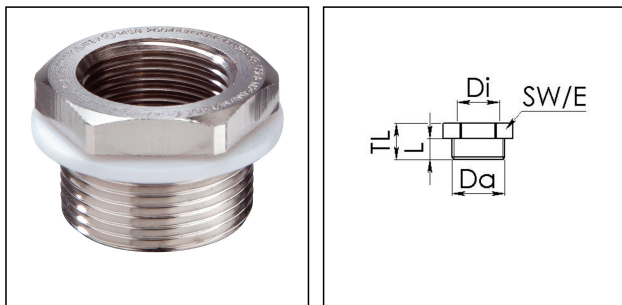

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Messing vernickelt
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	110 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Zündschutzart	Ex eb, Ex tb, Ex db
Ex-Zertifikat	IECEX, ATEX
Gewindeart außen	M
Ø Anschlussgewinde außen	32
Steigung außen	1,5
Gewindeart innen	M
Ø Anschlussgewinde innen	25
Steigung innen	1,5
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Schlüsselweite SW	38 mm
Eckmaß E	41 mm
Gesamtlänge TL	20 mm
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	50065655
Typ	OSRA 32 / M32(M)*M25(F)
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000938

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

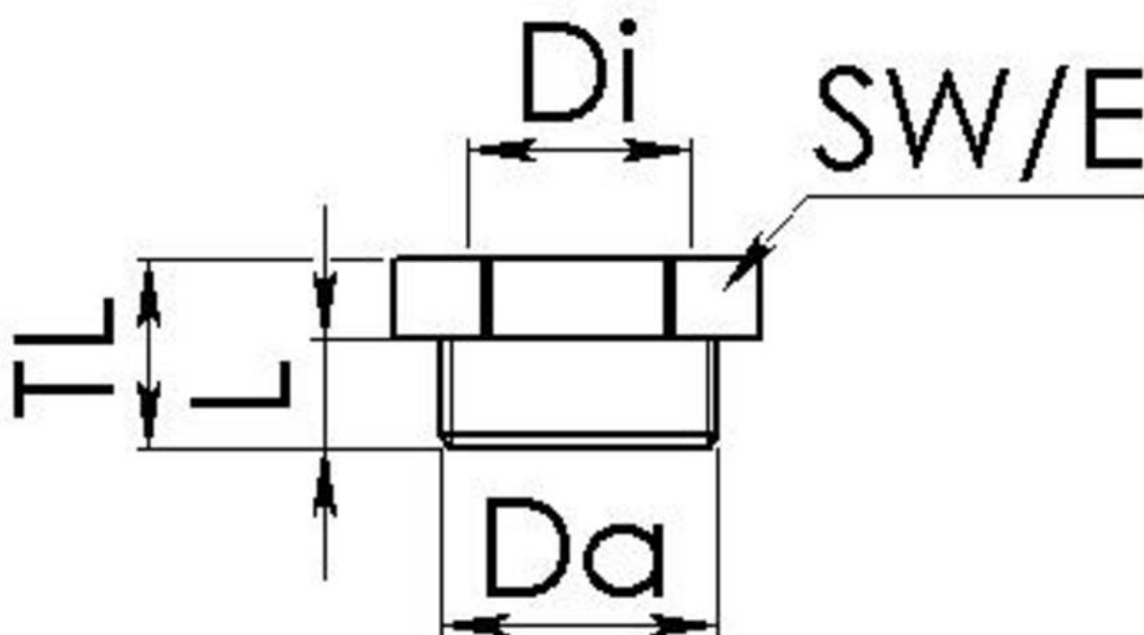

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten