


## COMBI 1610 WH

Abzweigkasten 200x160x94mm, Kunststoff, RAL 9001

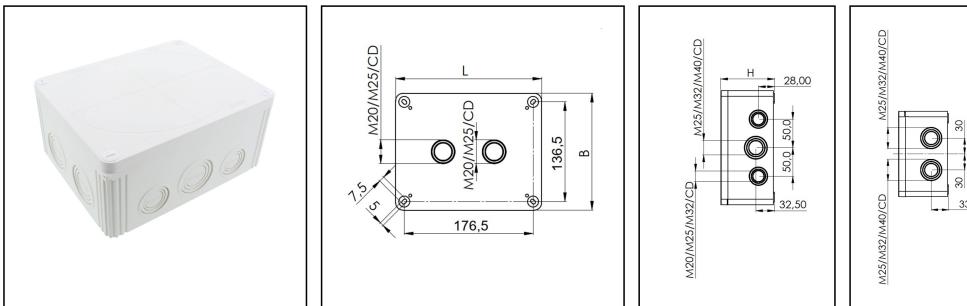

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Polycarbonat
Material Dichtung	PU
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Installationstemperatur	-5 °C - 60 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Glühdrahtprüfung	960 °C
Spannung	690 V
Bemessungsquerschnitt	16 mm²
Außenmaße LxBxH	200 x 160 x 94 mm
Produktfarbe	RAL 9001
Bestellnr. RAL 9001	10110743
Typ	COMBI 1610 WH
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC002600

Zusatzinformation:

IP 66: bei Nutzung der QUIXX-Membraneinführung

IP 67: bei Nutzung der Ausbrechöffnungen mit Hilfe einer ESKV

Ausstattung:

- 10 Ausbrechöffnungen seitlich davon 6x M25/M32/M40; 4x M20/M25/M32
- 2 Ausbrechöffnungen im Boden 2x M25/M32
- inklusive 3x QUIXX Membrantülle EMT 32
- 4 unverlierbare Deckelschrauben
- CD (Kabeldurchmesser) 6-28mm

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

+49-4191-508-0 · +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

**Befestigung:**

4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches

**Empfohlenes Zubehör**

Außenbefestigung - COMBI	10108836
SP-HKT 1610 Klemmeinsatz	22001224

30.08.2021


**Ihr Kontakt:**

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

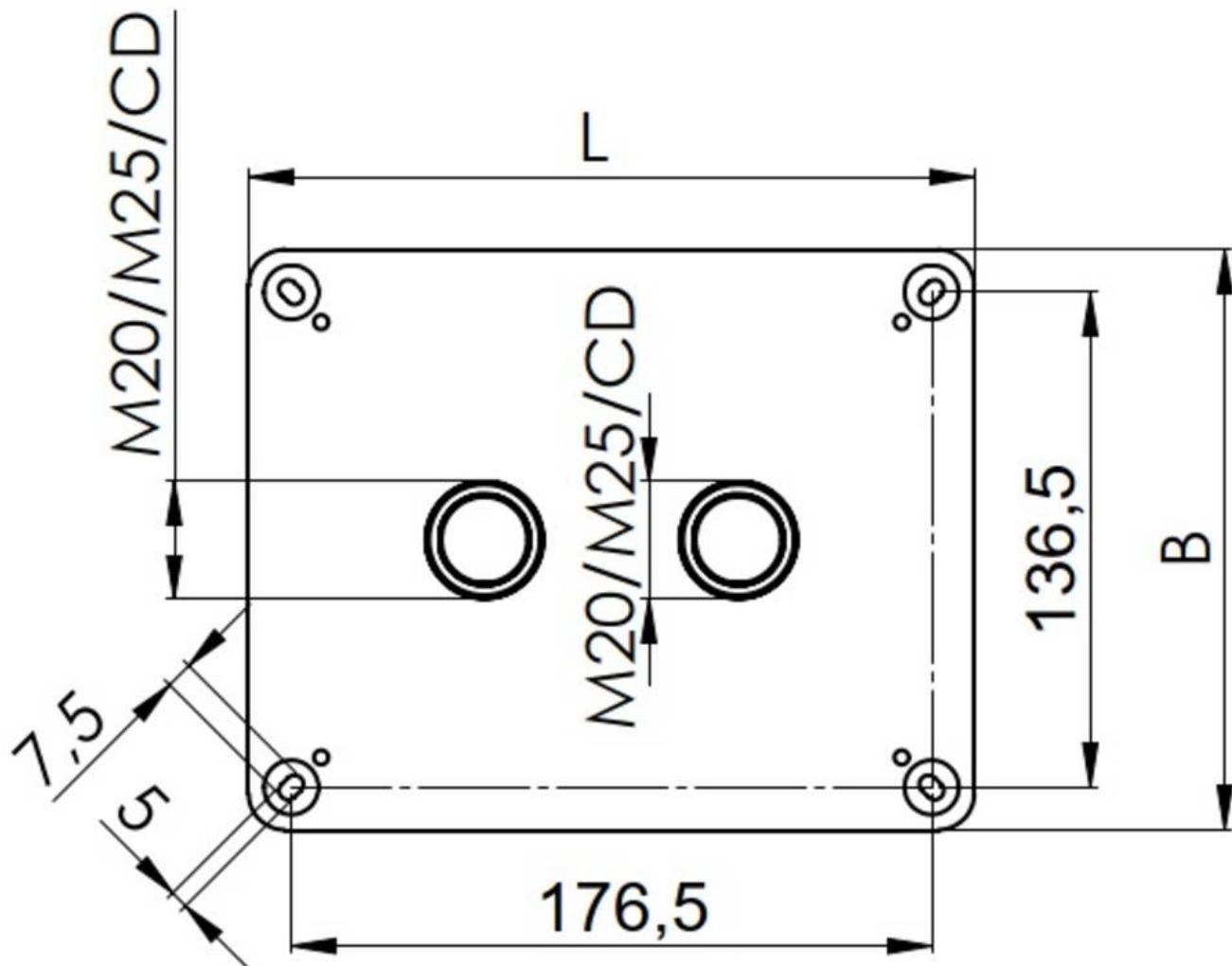

Ihr Kontakt:


**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)

M20/M25/M32/CD  
M25/M32/M40/CD

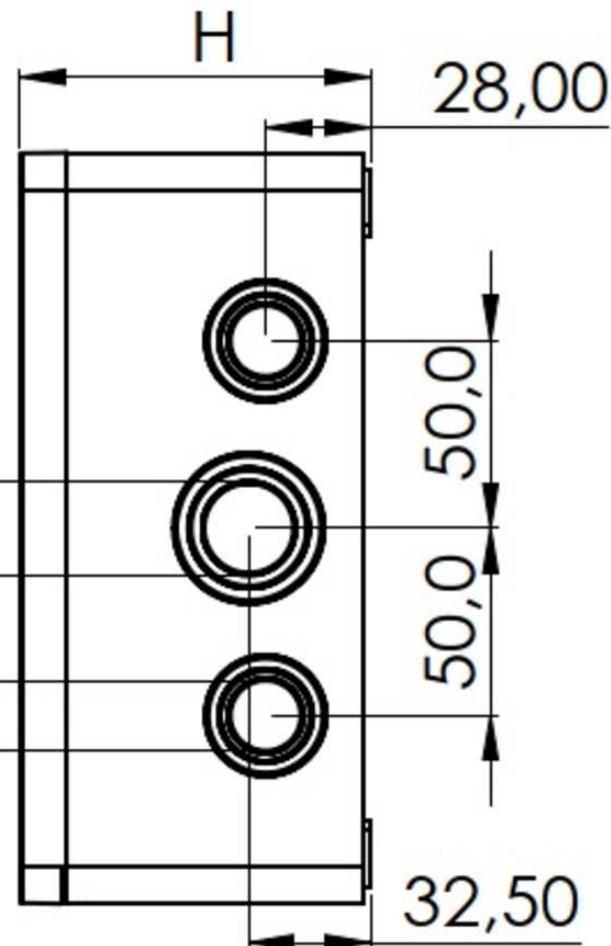

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)